


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

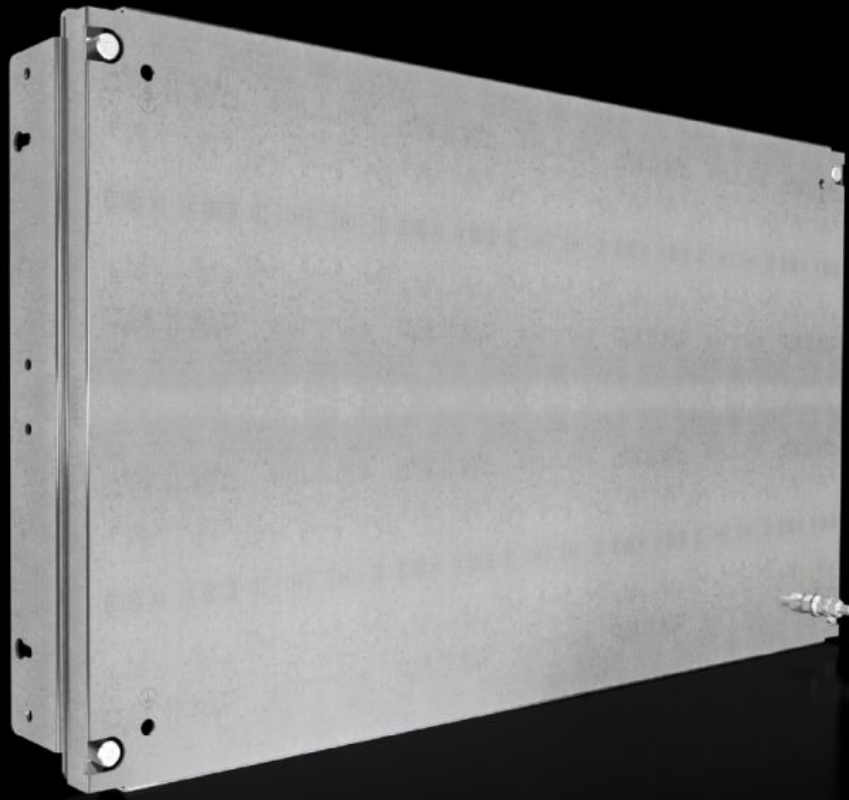

**SV 9683.684**

**Piastra di montaggio parziale**

Stato: 30/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.684 - Piastra di montaggio parziale per pannello laterale per scomparti funzionali

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto al pannello laterale per scomparti funzionali.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9683.684
Esecuzione	senza fori di aerazione
Descrizione prodotto	Per il fissaggio diretto sul pannello laterale per creare segregazioni interne. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Creazione di ulteriori piani di montaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, è possibile una suddivisione secondo le forme costruttive da 1 a 4.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
Per altezza scomparto	400 mm
Dimensioni	Larghezza: 702 mm Altezza: 393 mm
Adatti per	Larghezza: = 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	5,9 kg
Peso lordo	6,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	24,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto

SV Piastra di montaggio, LA: 702x393 mm, per VX (L: 800 mm)

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità UK