

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1018.000

**AX ベーシックエンクロージャー、
ステンレス製**

State: 2025/10/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1018.000 - AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。

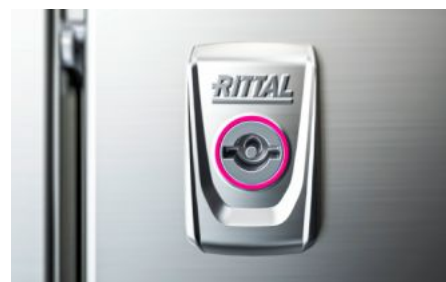

Features

品番	AX 1018.000
材質	エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	ドア付きハウジング、開角度 130° マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12

Features

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK10
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 1,000 mm 奥行: 300 mm
板厚 (ドア)	2 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.5 mm
材料 (マウンティングプレート)	2.5 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	945 mm x 975 mm
ドアの数	2
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm Material lock: 亜鉛ダイカスト
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	60.5
総質量	64
関税率番号	94032080
EAN	4028177815049
E-Number Sweden	E3465134
ETIM 9	EC000261

Features

ETIM 8	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Approvals

Approvals	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------