


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

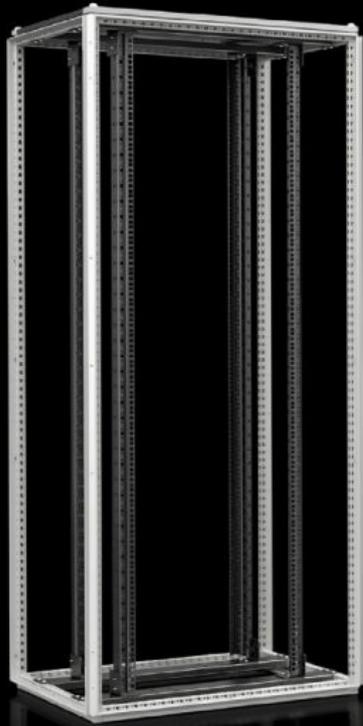

## VX 1182.096 VX IT オープン

State: 2026/05/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 1182.096 - VX IT オープン

VX IT スタンダード仕様、フロントおよびリアドアは付いていません



## Features

品番	VX 1182.096
仕様	VX エンクロージャーフレーム、トップパネル付き フロントおよびリアドアは付いていません 通気型 サイドパネルなし
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：塗装処理
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームとトップパネル：RAL 7035 内装：RAL 9005

# Features

同梱品	エンクロージャーフレーム 19インチマウンティングレール トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 25 x トルクスねじ、導電性 (付属品) IPPCパレット トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	150 mm / 130 mm
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	520 mm
19インチ固定	クロスビームに上下部をねじ留めします
仕様	標準仕様
仕様 (トップパネル)	多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
仕様 (マウンティングレール)	VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
仕様 (ボトム)	オープン型
19インチ機器取り付け面の仕様	フロントおよびリア
耐荷重	8,000 N

# Features

---

UL 2416 による、エンクロー ジャーごとの最大耐荷重 (静荷重)	8,000 N
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	52.9 kg
総質量	66.4 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	VX IT オープン、上下のクロスビームに 19インチ マウンティング レールをねじ留め済み、幅x高さx奥行：800x2000x800 mm、RAL 7035

# Approvals

---

Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書
--------------	-------------------