


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

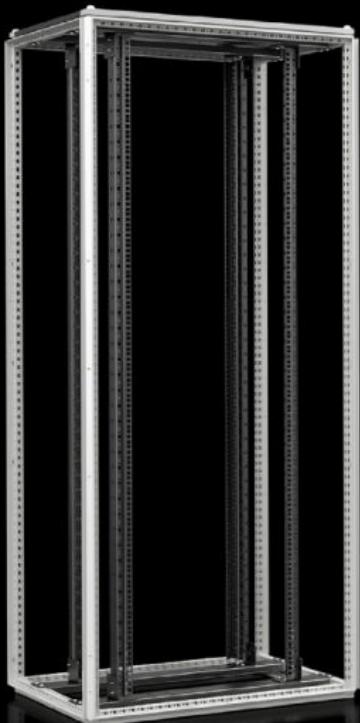

VX 1182.096
VX IT オープン

State: 2026/02/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

VX 1182.096 - VX IT オープン

VX IT スタンダード仕様、フロントおよびリアドアは付いていません



Features

品番	VX 1182.096
仕様	VX エンクロージャーフレーム、トップパネル付き フロントおよびリアドアは付いていません 通気型 サイドパネルなし
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：塗装処理
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームとトップパネル：RAL 7035 内装：RAL 9005

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム 19インチマウンティングレール トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 25 x トルクスねじ、導電性 (付属品) IPPCパレット トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業 空間を十分に確保 (フロント側 / リ ア側)	150 mm / 130 mm
取り付け面間隔 (出荷時の状態に おいて)	520 mm
19インチ固定	クロスピームに上下部をねじ留めします
仕様	標準仕様
仕様 (トップパネル)	多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
仕様 (マウンティングレール)	VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
仕様 (ボトム)	オープン型
19インチ機器取り付け面の仕様	フロントおよびリア
耐荷重	8,000 N

Features

UL 2416 による、エンクローゼーごとの最大耐荷重 (静荷重) 8,000 N

基材 鋼板製

1パック 1 個

純質量 52.9 kg

総質量 66.4 kg

関税率番号 94032080

ETIM 9 EC002499

ETIM 8 EC002499

ECLASS 8.0 27180207

製品説明 VX IT オープン、上下のクロスピームに 19インチ マウンティング
レールをねじ留め済み、幅x高さx奥行：800x2000x800 mm、RAL
7035

Approvals

Explanations 製造者宣言書

CE適合宣言書