
# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



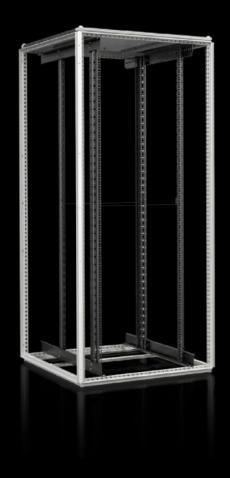

VX 1182.097 VXITオープン

State: 2025/11/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



# VX 1182.097 - VX IT オープン

VX IT スタンダード仕様、フロントおよびリアドアは付いていません







## **Features**

| 品番             | VX 1182.097  |
|----------------|--|
| 仕様             | VX エンクロージャーフレーム、トップパネル付き<br>フロントおよびリアドアは付いていません<br>通気型<br>サイドパネルなし |
| 表面             | エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り<br>内装:塗装処理                                    |
| General colour | RAL 7035   |
| 塗装色            | ハウジングフレームとトップパネル:RAL 7035<br>内装:RAL 9005                           |
|                |  |

© Rittal 2025 2

#### Features

| 同梱品                 | エンクロージャーフレーム                         |
|---------------------|--------------------------------------|
|                     | 19インチマウンティングレール                      |
|                     | トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレート       |
|                     | を持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同 |
|                     | 梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。         |
|                     | 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) |
|                     | 25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)                |
|                     | IPPCパレット                             |
|                     | トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口       |
|                     | 付き、ファンプレートを取り付けることが可能                |
| 寸法:                 | 幅: 800 mm                            |
|                     | 高さ: 2,000 mm                         |
|                     | 奥行: 1,200 mm                         |
| 高さ単位(ユニット)          | 42 U                                 |
| 19インチ 機器取り付け面前の作業   | 150 mm / 330 mm                      |
| 空間を十分に確保 (フロント側 / リ |                                      |
| ア側)<br>             |                                      |
| 取り付け面間隔(出荷時の状態に     | 720 mm                               |
| おいて)                |                                      |
| 19インチ固定             | 上下の奥行きレールや本体フレームに固定されているサポートレー       |
|                     | ルにねじ留めします                            |
| 仕様                  | 標準仕様                                 |
| 仕様 (トップパネル)         | 多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプ       |
|                     | レートを取り付けることが可能                       |
| 仕様 (マウンティングレール)     | VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール         |
| 仕様 (ボトム)            | オープン型                                |
| 19インチ機器取り付け面の仕様     | フロントおよびリア                            |
| 耐荷重                 | 15,000 N                             |
|                     |                                      |

© Rittal 2025

## **Features**

| UL 2416 による、エンクロー<br>ジャーごとの最大耐荷重 (静荷重) | 12,000 N      |
|--|---------------|
| 基材                                     | 鋼板製           |
| 1パック                                   | 1個            |
| 純質量                                    | 73            |
| 総質量                                    | 76            |
| EAN                                    | 4028177973299 |
| ETIM 9                                 | EC002499      |
| ETIM 8                                 | EC002499      |
| ECLASS 8.0                             | 27180207      |

# Approvals

| Explanations | 製造者宣言書  |
|--------------|---------|
|              | CE適合宣言書 |

© Rittal 2025