


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

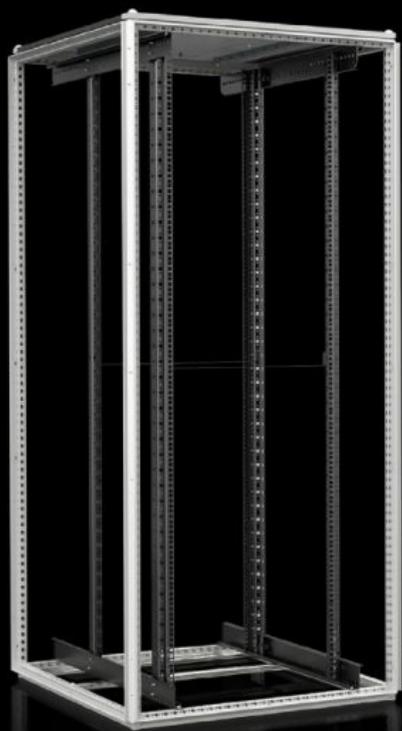

VX 1182.097 VX IT オープン

State: 2026/05/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 1182.097 - VX IT オープン

VX IT スタンダード仕様、フロントおよびリアドアは付いていません



Features

品番	VX 1182.097
仕様	VX エンクロージャーフレーム、トップパネル付き フロントおよびリアドアは付いていません 通気型 サイドパネルなし
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：塗装処理
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームとトップパネル：RAL 7035 内装：RAL 9005

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム 19インチマウンティングレール トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 25 x トルクスねじ、導電性 (付属品) IPPCパレット トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,200 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	150 mm / 330 mm
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	720 mm
19インチ固定	上下の奥行きレールや本体フレームに固定されているサポートレールにねじ留めします
仕様	標準仕様
仕様 (トップパネル)	多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
仕様 (マウンティングレール)	VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
仕様 (ボトム)	オープン型
19インチ機器取り付け面の仕様	フロントおよびリア
耐荷重	15,000 N

Features

UL 2416 による、エンクロー ジャーごとの最大耐荷重 (静荷重)	12,000 N
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	73 kg
総質量	76 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	VX IT オープン、上下の奥行きレールおよび本体フレームのサポ ートレールに 19インチ マウンティングレールをねじ留め済み、幅x高 さx奥行：800x2000x1200 mm、RAL 7035

Approvals

Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書
--------------	-------------------