Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1260.000

AXベーシックエンクロージャー

鋼板製

State: 2025/11/07 (Source: rittal.com/jp-ja)




AX 1260.000 - AX ベーシックエンクロージャー、鋼板製

印象的なケーシング突起を持つ、AX コンパクトボックス。ルーフ、ボトム、サイドは、VX25 システムエンクロージャーで使用されている25 mmピッチパターン。他に類を見ない、特許を取得しているこのシステムのおかげで、AX コンパクトボックスはあらゆる拡張、追加ができるようになっています。システムコンポーネントおよびアクセサリーは、レール上に穴なしで簡単に、早く、確実に取り付け、追加することができます。





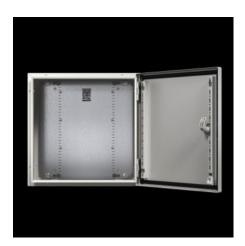

Features

品番	AX 1260.000
メリット	25 mm システムピッチで組み込まれたハウジングカム、内面実装 用レールおよびさまざまなシステムアクセサリーとの組み合わせに より、内面実装の可能性が広がります 穴なし内装用レールの組み立てにより、保護方式 (UL認証) を遵守 追加の架装面およびプレート補強レールによる荷重の向上 リタール コンフィグレーター RiPanelでの簡単な計画と構成
材質	エンクロージャー:鋼板 ドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様(テクスチャー)仕上げ マウンティングプレート: 亜鉛めっき

© Rittal 2025

Features

塗装色 	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア付き
	本体の底部にグランドプレート
	マウンティングプレート
	穴付きドアフランジ
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 12
IKコード	IK10
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 1,200 mm
	奥行: 300 mm
板厚(ドア)	2 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.5 mm
材料 (マウンティングプレート)	2.5 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	545 mm x 1,175 mm
x高さ)	
ドアの数	1
ドアヒンジ位置変更可能	Yes

© Rittal 2025

Features

ロック	ロックの仕様: 3点ロックシステム
	ロックの数: 1
	ロックインサート: ダブルビット 3 mm
グランドプレート	サイズ: 7
	数: 1
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	45.4
総質量	50
PCF/VE (Cradle to Gate)	156.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に
	基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177813274
E-Number Sweden	E3465165
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025

Approvals

Explanations

製造者宣言書

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書

PCF-declaration

© Rittal 2025 5