Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1305.600 HD コンパクトエンクロージャー、 1 枚ドア

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)




HD 1305.600 - HD コンパクトエンクロージャー、 1 枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには 30° の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしてあります





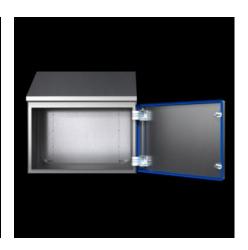

Features

品番	HD 1305.600
仕様	衛生デザインボックス
Product modification	HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドアには、2020 年 6 月より AX コンパクトエンクロージャーの新しいマウンティングプレート が使用されるようになります。
材質	エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート:鋼板 HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面	ハウジングとドア:ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm マウンティングプレート: 亜鉛めっき パッキン:青色に着色(RAL 5010)

© Rittal 2025

Features

エンクロージャー、密閉型
ドア (差し込みパッキン付き)
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
マウンティングプレート
幅: 390 mm
前方高さ: 550 mm
高さ リア: 669 mm
奥行: 210 mm
330 mm x 475 mm
125°
IK08
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
IP 66
IP X9
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
タイプ1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 12

© Rittal 2025

Features

1パック	1個
純質量	15
総質量	17
関税率番号	94032080
EAN	4028177967458
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)	
Explanations	CE適合宣言書	
	UKCA適合宣言書	

© Rittal 2025