### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1308.600 HD コンパクトエンクロージャー、 1 枚ドア

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)




# HD 1308.600 - HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには 30° の前 方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしてあります





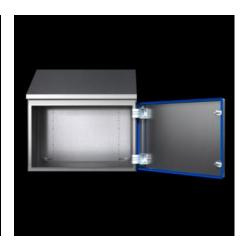

#### **Features**

品番	HD 1308.600
仕様	衛生デザインボックス
Product modification	HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドアには、2020 年 6 月より AX コンパクトエンクロージャーの新しいマウンティングプレート が使用されるようになります。
材質	エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート:鋼板 HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面	ハウジングとドア:ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm マウンティングプレート: 亜鉛めっき パッキン:青色に着色(RAL 5010)

© Rittal 2025 2

#### **Features**

エンクロージャー、密閉型
ドア (差し込みパッキン付き)
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
マウンティングプレート
幅: 390 mm
前方高さ: 650 mm
高さ リア: 769 mm
奥行: 210 mm
330 mm x 575 mm
125°
2
IK08
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
IP 66
IP X9
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEWA 12

© Rittal 2025 3

### **Features**

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1
	Type 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	タイプ 13
1パック	1個
純質量	17.575
総質量	18.5
関税率番号	94032080
EAN	4028177567634
E-Number Sweden	E3465018
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## **Approvals**

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025