

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1316.600

HD コンパクトエンクロージャー、  
1枚ドア

State: 2026/01/14 (Source: [ittel.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 1316.600 - HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには 30° の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしてあります

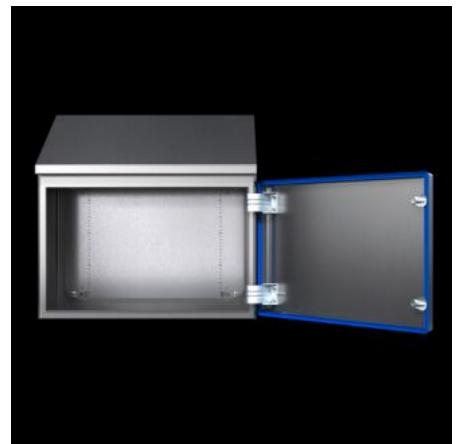

## Features

品番	HD 1316.600
仕様	衛生デザインボックス
Product modification	HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドアには、2020 年 6 月より AX コンパクトエンクロージャーの新しいマウンティングプレートが使用されるようになります。
材質	エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート：鋼板 HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン：シリコン、FDA (米国食品医薬品局) ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm マウンティングプレート：亜鉛めっき パッキン：青色に着色 (RAL 5010)

# Features

---

同梱品	エンクロージャー、密閉型 ドア(差し込みパッキン付き) ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 マウンティングプレート
寸法:	幅: 810 mm 前方高さ: 1,050 mm 高さ リア: 1,221 mm 奥行: 300 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	745 mm x 975 mm
ドア開角度	125°
ロックの数	2
IKコード	IK08
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13

---

# Features

---

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 タイプ13
1パック	1 個
純質量	59.4
総質量	61.3
関税率番号	94032080
EAN	4028177567641
E-Number Sweden	E3465022
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書