

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1432.000

## AX プラスチックボックス

State: 2026/06/18 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1432.000 - AX プラスチックボックス 透視窓無し

AX プラスチックボックスは、要求の厳しいエリアにおけるアプリケーションに最適です。ハウジング内の多数の取り付けボスは 25 mm ピッチパターンの、例えばシャーシやレールによる、個別の内部実装を実現可能にします。

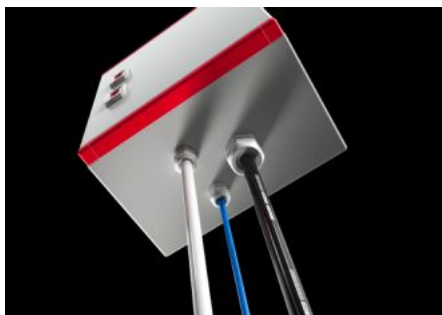

## Features

品番	AX 1432.000
仕様	透視窓無し
材質	エンクロージャーとドア： グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK) ドア：周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板 耐燃性 UL 94-V0 適合 ハロゲンフリー
表面	エンクロージャーとドア： 後処理なし、着色プラスチック マウンティングプレート： 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035 近似色

# Features

---

同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 マウンティングプレート ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵
注記：	紫外線(日光)や雨に長期間さらされる環境で使用する場合は、見栄えの悪さを防ぐために、表面にPURワニス塗布をお勧めします。価格と納期に関してはお問い合わせください。
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
保護等級	II (1000 V AC の場合)
IKコード	IK09
寸法：	幅: 250 mm 高さ: 350 mm 奥行: 150 mm
材料(マウンティングプレート)	2.5 mm
マウンティングプレートの寸法(幅x高さ)	155 mm x 275 mm

---

# Features

---

ドア開角度	130°
ロックの数	1
基材	プラスチック
規格：	UL 746C による F1 アウトドア レーティングを満たしています
取り付けについてのご注意	ハウジング内に機器類を固定するには、内装用のねじ類を使用する必要があります ユニバーサルブラケットを使用すれば、システムセクションなどのコンポーネントを 25 mm ピッチで固定できます
1パック	1 個
純質量	4.54 kg
総質量	4.74 kg
関税率番号	94037000
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	AX プラスチックボックス、幅x高さx奥行：250x350x150 mm、透視窓なし

---

# Approvals

---

Approvals	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	--

---

# Approvals

---

Certificates

Pressure load

Negative Certificate

表面

保護等級

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書