### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 1444.000 AX プラスチックボックス

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)




#### AX 1444.000 - AX プラスチックボックス 透視窓無し

AX プラスチックボックスは、要求の厳しいエリアにおけるアプリケーションに最適です。ハウジング内の多数の取り付けボスは 25 mm ピッチパターンの、例えばシャーシやレールによる、個別の内部実装を実現可能にします。





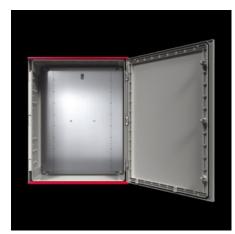

#### **Features**

品番	AX 1444.000
仕様	透視窓無し
材質	エンクロージャーとドア: グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK) ドア:周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート:鋼板 耐燃性 UL 94-V0 適合 ハロゲンフリー
表面	エンクロージャーとドア: 後処理なし、着色プラスチック マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035 近似色

© Rittal 2025

#### **Features**

 同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビッ
	トロック
	ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
	マウンティングプレート
	ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵
注記:	紫外線 (日光) や雨に長期間さらされる環境で使用する場合は、見栄
	えの悪さを防ぐために、表面に PUR ワニスを塗布することをお勧
	めします。価格と納期に関してはお問い合わせください。
保護等級、NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 3RX
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
保護等級	II (1000 V AC の場合)
IKコード	IK09
寸法:	幅: 400 mm
	高さ: 400 mm
	奥行: 200 mm
 材料 (マウンティングプレート)	2.5 mm

© Rittal 2025

### **Features**

ドア開角度	130°
ロックの数	2
基材	プラスチック
規格:	UL 746C による F1 アウトドア レーティングを満たしています
取り付けについてのご注意	ハウジング内に機器類を固定するには、内装用のねじ類を使用する必要があります ユニバーサルブラケットを使用すれば、システムセクションなどの コンポーネントを 25 mm ピッチで固定できます
1パック	1個
純質量	7
総質量	8.5
関税率番号	94037000
EAN	4028177006478
E-Number Sweden	E3465348
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## **Approvals**

Approvals	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025

## **Approvals**

Certificates	pressure load
	Negative Certificate
	表面
	保護等級
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 5