
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



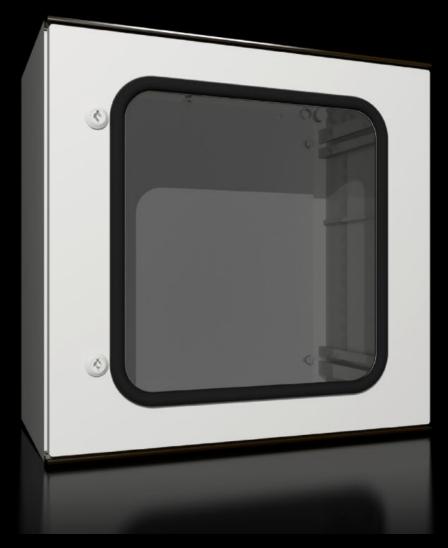

KS 1454.500 KS プラスチックボックス

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



KS 1454.500 - KS プラスチックボックス

ドア付きウォール型ボックス、グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル製、マウンティングプレート付き。透視ドア付き、あるいは透視ドア無しを選べます。保護等級 IP 56 または IP 66。ハウジング内に多数の機器取り付け面を有しているため、無段階のマウンティングプレート奥行き調節が可能。ドア内側にある押し込み式固定インサートにより、ドア内側の実装がフレキシブルに行えます。グラスファイバー強化プラスチックによる高い剛性。



Features

品番	KS 1454.500
仕様	透視窓付き
材質	エンクロージャーとドア: グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK) ドア:周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート:鋼板 透視窓:アクリルガラス、板厚 3.0 mm、ゴムシール枠付き
表面	エンクロージャーとドア: 後処理なし、着色プラスチック マウンティングプレート: 亜鉛めっき
	RAL 7035 近似色

© Rittal 2025 2

Features

エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビッ
トロック
マウンティングプレート ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵
下アのエト端にはダブルバッキンは様の雨より内蔵 両サイドにマウンティングプレート奥行き調整プラケット用Cレー
一両サイトにマクフティングラレート英行き調整フラケット用Cレール付き
ドアに透視窓
紫外線 (日光) や風雨に長期間さらされると、表面に見た目の問題が
生じる場合があります。しかし、ボックス内の電子部品に問題が生
じることはありません。紫外線を遮蔽できない場合は、ポリウレタ
ン系塗料をボックスに塗布することをお勧めします。許容周囲温度
-30 °C ∼ +75 °C
NEMA 12
IP 56
IK08
幅: 500 mm
高さ: 500 mm
奥行: 300 mm
2.5 mm
417 mm x 450 mm
1
Yes
2
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm

© Rittal 2025 3

Features

基材	プラスチック
1パック	1個
純質量	12.797
総質量	13.471
関税率番号	94037000
EAN	4028177526730
E-Number Sweden	E3465009
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas TÜV
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025