

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1467.000

AX プラスチックボックス

State: 2026/05/06 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1467.000 - AX プラスチックボックス 透視窓付き

透視窓付きのAXプラスチックボックスは、要求の厳しいエリアにおけるアプリケーションに最適です。ハウジング内の多数の取り付けボスは25 mmピッチパターンの、例えばシャーシやレールによる、個別の内部実装を実現可能にします。

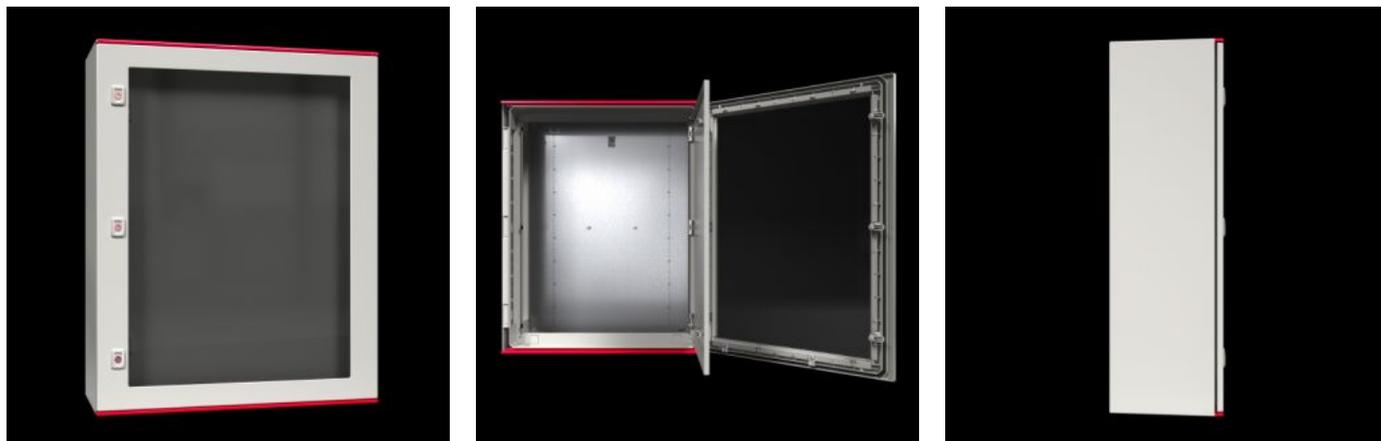

Features

品番	AX 1467.000
仕様	透視窓付き
材質	エンクロージャーとドア：グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK) ドア：周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板 透視窓：ポリカーボネート 耐燃性 UL 94-V0 適合 ハロゲンフリー
表面	エンクロージャーとドア：後処理なし、着色プラスチック マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035 近似色

Features

同梱品	ハウジング、ヒンジ式ドア付き、透視窓付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック付き ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 マウンティングプレート ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵
注記：	紫外線 (日光) や雨に長期間さらされる環境で使用する場合は、見栄えの悪さを防ぐために、表面に PUR ワニスを塗布することをお勧めします。価格と納期に関してはお問い合わせください。
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 56
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
保護等級	II (1000 V AC の場合)
IKコード	IK09
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 600 mm 奥行: 200 mm
材料 (マウンティングプレート)	3 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	505 mm x 525 mm

Features

ドア開角度	130°
ロックの数	2
With viewing window	Yes
基材	プラスチック
規格：	UL 746C による F1 アウトドア レーティングを満たしています
取り付けについてのご注意	ハウジング内に機器類を固定するには、内装用のねじ類を使用する必要があります ユニバーサルブラケットを使用すれば、システムセクションなどのコンポーネントを 25 mm ピッチで固定できます
1パック	1 個
純質量	16.8 kg
総質量	17.06 kg
関税率番号	94037000
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	AX プラスチックボックス、幅x高さx奥行：600x600x200 mm、透視窓付き

Approvals

Approvals	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	---

Approvals

Certificates

Negative Certificate

表面

保護等級

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書