Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1485.768 内側ドア

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)




SZ 1485.768 - 内側ドア AX プラスチックボックス用

確実なアクセス保護の実現に。操作レベルと技術レベルを切り離します。





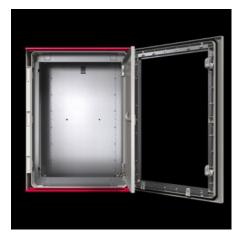

Features

品番	SZ 1485.768
材質	ドアおよびドアフレーム:鋼板製
表面	ドア:静電粉体塗装、テクスチャー仕上げ ドアフレーム:亜鉛めっき
塗装色	ドア:RAL 7035
同梱品	ドア ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック 固定ねじを含む
取り付け方法	AX プラスチック製のサイドパネルにある取り付けボスに
注記:	標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックインサート(27 mm)と交換可能です。
適用エンクロージャータイプ	AX プラスチック製
適用幅	600 mm
適用高さ	800 mm

© Rittal 2025

Features

板厚(ドア)	1 mm
ドア開角度	105°
1パック	1個
純質量	5.32
総質量	5.62
関税率番号	94039910
EAN	4028177965850
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3