


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

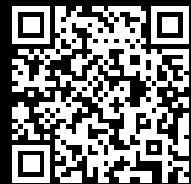

EB 1578.500

EB ボックス

State: 2026/02/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

EB 1578.500 - EB ボックス

ドアとマウンティングプレート付きのウォール型ボックス、鋼板製。保護等級 IP 66。180° ヒンジ付き。ロックインサートは交換可能。任意のロックシステムを使用することができます。

Features

品番	EB 1578.500
材質	エンクロージャーとドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア & ヒンジ付き 180°ヒンジ ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック マウンティングプレート
Protection category NEMA	NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 300 mm 高さ: 600 mm 奥行: 155 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	275 mm x 585 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.38 mm
板厚 (ドア)	1.25 mm

Features

材料 (マウンティングプレート)	2 mm
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	9.5
総質量	9.9
関税率番号	94032080
EAN	4028177440890
E-Number Sweden	E3404513
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	C-UL UL UL + C-UL (listed)
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書