## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






# KL 1581.000 プラスチック製ケーブルグランドプ レート

State: 2025/11/23 (Source: rittal.com/jp-ja)



# KL 1581.000 - プラスチック製ケーブルグランドプレート PG打ち抜き穴付き

予めPGケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。

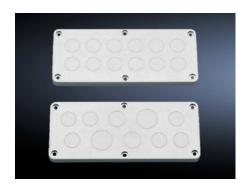

#### **Features**

| 品番           | KL 1581.000   |
|--------------|---|
| 製品説明         | 予めPGケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。標<br>準の鋼板製グランドプレートのシールを使用してください。 |
| 材質           | ABSプラスチック   |
| 塗装色          | RAL 7035  |
| 注記:          | 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジ<br>ングの詳細をご覧ください                |
| メートル法打ち抜き穴の数 | 12  |
| 数量 x PG 直径   | 12 x 13.5   |
| 寸法:          | 幅: 220 mm<br>奥行: 90 mm  |
| 適用           | エンクロージャータイプ: KL   |
| グランドプレート     | サイズ: 2  |
| 動作温度範囲       | -40 °C70 °C   |
|              |   |

© Rittal 2025

### **Features**

| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 (適切な取り付けがされている場合) |
|--------------------|-------------------------|
| Number knockouts   | 12                      |
| 1パック               | 5 個                     |
| 純質量                | 0.505                   |
| 総質量                | 0.604                   |
| 関税率番号              | 73079100                |
| EAN                | 4028177010888           |
| E-Number Sweden    | E3404715                |
| ETIM 9             | EC000211                |
| ETIM 8             | EC000211                |
| ECLASS 8.0         | 27142421                |

© Rittal 2025