


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

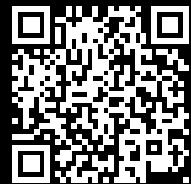

SZ 1581.100

金属製グランドプレート

State: 2026/01/16 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1581.100 - 金属製グランドプレート メートル法打ち抜き穴付き

ケーブルのネジ止め用の穴は、単純にドライバーで開けてください。通常の位置で下に取り付ける場合の保護等級はIP 66です。

Features

品番	SZ 1581.100
製品説明	穴はスクリュードライバーで簡単に打ち割ることができます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
注記：	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数	12 x M20
寸法：	幅: 221 mm 奥行: 90 mm
適用	エンクロージャータイプ: KL
グランドプレート	サイズ: 2
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66 (標準的な設置位置の場合、下側)
Number knockouts	12
Metric diameter	M20
1パック	1 個
純質量	0.23
総質量	0.25

Features

関税率番号 73079100

EAN 4028177390843

E-Number Sweden E3404794

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421