Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1584.000 KX E-ボックス

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)




KX 1584.000 - KX E-ボックス ステンレス

KX E-ボックス (ステンレス製) は、高いレベルの組み立て快適性、ならびに、選べるロックシステムの多様性を提供します。標準的に使用されている 180° ヒンジは、ハウジング内へのアクセスを容易にします。





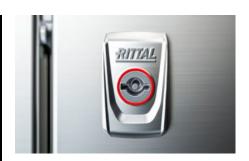

Features

品番	KX 1584.000
製品説明	KX 小型キャビネット、KX E-ボックス (ステンレス製) は、高いレベルの組み立て快適性、ならびに、選べるロックシステムの多様性を
	提供します。標準的に使用されている 180° ヒンジは、ハウジング
	内へのアクセスを容易にします。
材質	エンクロージャー:ステンレス
	ドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。
	マウンティングプレート:鋼板
	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	エンクロージャーとカバー:ヘアライン仕上げ、粒度180番
	マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品	マウンティングプレート
	ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66

© Rittal 2025 2

Features

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
寸法:	幅: 200 mm
	高さ: 300 mm
	奥行: 120 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	175 mm x 275 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.25 mm
板厚(ドア)	1.25 mm
ロック	ロックの数: 1
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1個
純質量	3.55
総質量	3.556
関税率番号	84879059
EAN	4028177919105
E-Number Sweden	E3465242
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025

Approvals

Approvals	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4