

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1587.000

KX E-ボックス

State: 2026/04/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1587.000 - KX E-ボックス ステンレス

KX E-ボックス (ステンレス製) は、高いレベルの組み立て快適性、ならびに、選べるロックシステムの多様性を提供します。標準的に使用されている 180° ヒンジは、ハウジング内へのアクセスを容易にします。

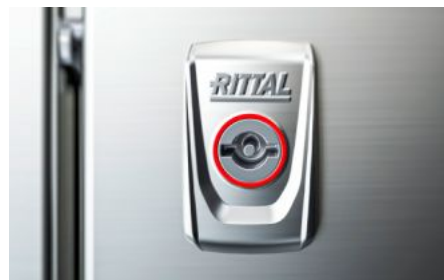

Features

| | |
|--------------------|---|
| 品番 | KX 1587.000 |
| 製品説明 | KX 小型キャビネット、KX E-ボックス (ステンレス製) は、高いレベルの組み立て快適性、ならびに、選べるロックシステムの多様性を提供します。標準的に使用されている 180° ヒンジは、ハウジング内へのアクセスを容易にします。 |
| 材質 | エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 表面 | エンクロージャーとカバー：ヘアライン仕上げ、粒度180番 マウンティングプレート：亜鉛めっき |
| 同梱品 | マウンティングプレート ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 |

Features

| | |
|------------------------|---|
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| 寸法： | 幅: 200 mm 高さ: 300 mm 奥行: 155 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 175 mm x 285 mm |
| 板厚 (エンクロージャー) | 1.25 mm |
| 板厚 (ドア) | 1.25 mm |
| ロック | ロックの数: 1 |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 3.8 kg |
| 総質量 | 4.05 kg |
| 関税率番号 | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | KX E-ボックス, 幅x高さx奥行：200x300x155 mm, ステンレス 1.4301 製, マウンティングプレート付き, 1 枚ドア、カムロック仕様 |

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書
PCF-declaration