


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

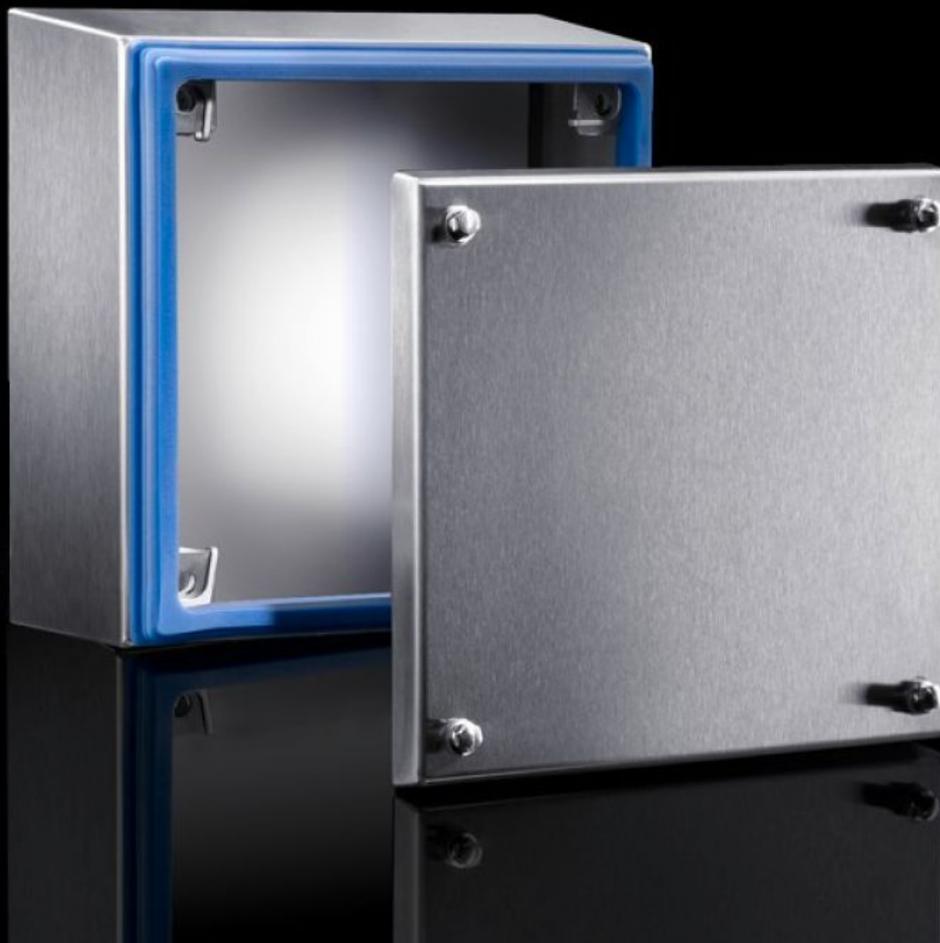

HD 1676.600

HD ターミナルボックス

State: 2026/06/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1676.600 - HD ターミナルボックス

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。ハウジングとカバー間の周囲にすき間なくシリコンパッキンが密着。衛生面を考慮した六角クイックリリースファスナー

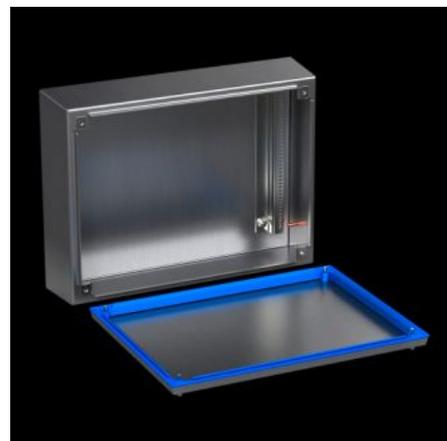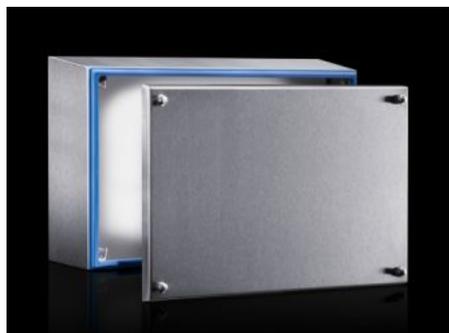

## Features

品番	HD 1676.600
仕様	衛生デザインボックス
材質	エンクロージャーとカバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm 取り付け用ブラケット：鋼板、亜鉛メッキ、2.0 mm ロックボルト：ステンレス製 パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面	ハウジングおよびカバー：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> パッキン：青色に着色（RAL 5010）
同梱品	エンクロージャー、密閉型 カバー 取り付けブラケット（取り付け済み） パッキンおよびロックボルト（同梱）

# Features

---

寸法：	幅 フロント: 400 mm 幅 (リア): 427 mm 前方高さ: 300 mm 高さ リア: 327 mm 奥行: 120 mm
-----	---

---

IKコード	IK08
-------	------

---

基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
----	-------------------------

---

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66 IP X9
-------------------------	----------------

---

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
--------------------------	--

---

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13
-----------------	--

---

1パック	1 個
------	-----

---

純質量	5.978 kg
-----	----------

---

総質量	6.12 kg
-----	---------

---

PCF/VE (Cradle to Gate)	21.2
-------------------------	------

---

関税率番号	84879090
-------	----------

---

# Features

---

ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	HD Terminal box, WHD: 400x300x120 mm, Stainless steel 1.4301, with cover and silicone seal

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration