


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

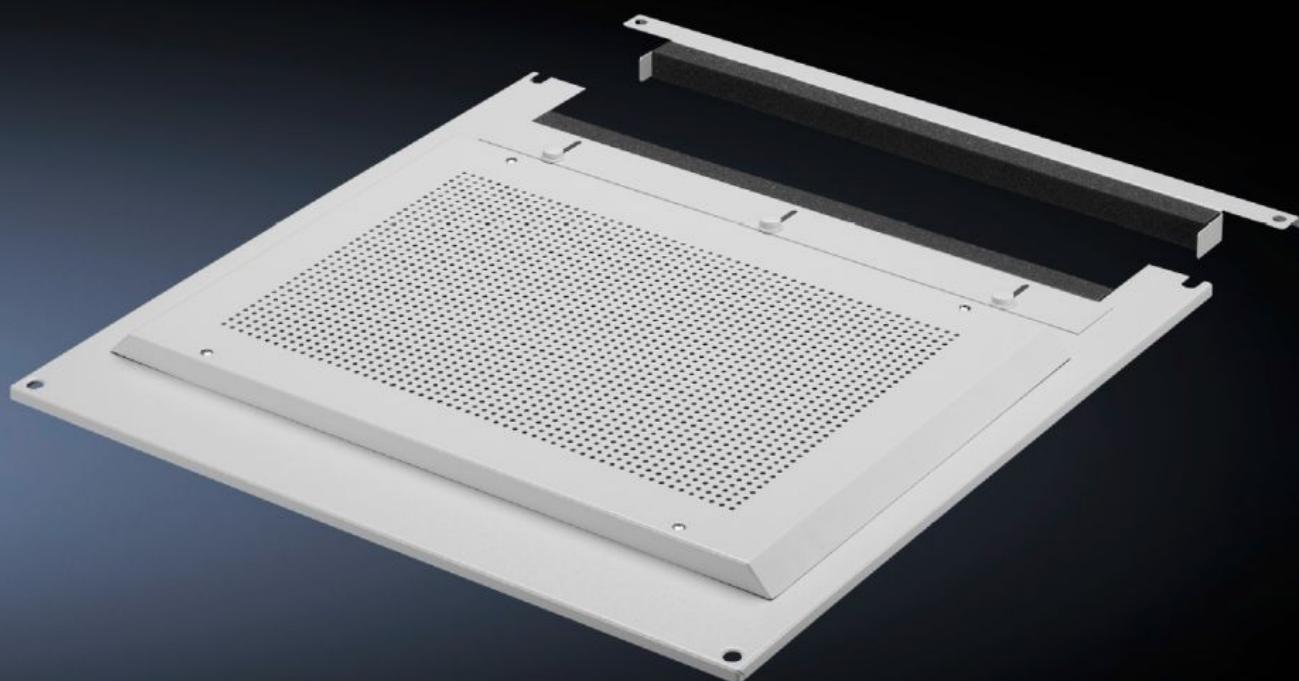

DK 2102.320 ファンインサート

State: 2025/12/25 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2102.320 - ファンインサート ファンルーフ、モジュール式、2分割型用

強制換気用ファンルーフに使用されるモジュール型ファンユニット。

Features

| | |
|-------------------|--|
| 品番 | DK 2102.320 |
| 製品説明 | 強制空調用：2.5 m接続ケーブルを含む完全配線済みファンユニット。ファンモーター2個と追加カットアウト穴が設けられています。風量はファン増設キットを使って強化することができます。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| ファンの風量 (無障害フロー) | 1514 |
| ファン1個の風量 (無障害フロー) | 160/180 |
| 適用 | 幅: < 600 mm 奥行: < 600 mm |
| 動作温度範囲 | -10 °C...55 °C |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 3.14 |
| 総質量 | 3.34 |
| 関税率番号 | 84145915 |
| EAN | 4028177015067 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Approvals

Explanations

CE適合宣言書