Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2260.930 AX ウォール型キャビネット、3分割 型


State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



AX 2260.930 - AX ウォール型キャビネット、3分割型

3ピースタイプの AX ウォール型キャビネットのデリバリーコンセプトは、複雑さを軽減し、柔軟性を高めます。AX/VX のモジュラーシステムは、このエンクロージャーを様々な用途に適応させます。3分割型構造は、アクセスを容易にします。



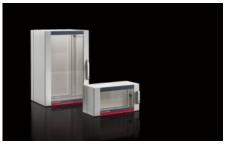



Features

品番	AX 2260.930
仕様	IT ウォール型ボックス
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、 1.5 mm 透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035 透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)

© Rittal 2025 2

Features

	ウォール取り付け部: グランドプレート、密閉型、上下
	ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレーム
	には 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19イン
	チ マウンティングレール2本が付属。
	デザイン透視ドア
	センターパーツのロック:ダブルビット3mm
	デザイン透視ドアのロック:セーフティロック 3524 E
	ミニクイックハンドル
高さ単位(ユニット)	9 U
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 478 mm
	奥行: 373 mm
取り付け可能奥行	320 mm
内法	内法幅: 502 mm
	内法高さ: 417 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジ ング	216 mm
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
ロックの数	1
センターハウジング耐荷重(静荷 重)	450 N
側面取り付け部の耐荷重 (静荷重)	150 N
基材	鋼板製
ロック	ロックの仕様: ミニクイックハンドル
	ロックインサート: キー No. 3524 E ロックインサート
	IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合)
אני לי ביי פר	

© Rittal 2025

Features

純質量	26
総質量	26.333
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177983144
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
i	

© Rittal 2025