Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2262.130 AX ウォール型キャビネット、3分割 型


State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



AX 2262.130 - AX ウォール型キャビネット、3分割型

3ピースタイプの AX ウォール型キャビネットのデリバリーコンセプトは、複雑さを軽減し、柔軟性を高めます。AX/VX のモジュラーシステムは、このエンクロージャーを様々な用途に適応させます。3分割型構造は、アクセスを容易にします。



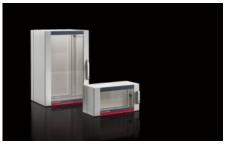



Features

品番	AX 2262.130
仕様	IT ウォール型ボックス
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、 1.5 mm 透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035 透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)

© Rittal 2025

Features

同梱品	ウォール取り付け部: グランドプレート、密閉型、上下
	ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレーム
	には 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19イン
	チ マウンティングレール2本が付属。
	デザイン透視ドア
	センターパーツのロック:ダブルビット3mm
	デザイン透視ドアのロック:セーフティロック 3524 E
	クイックハンドル、ロックインサートおよび2点ロック用
高さ単位(ユニット)	21 U
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 1,012 mm
	奥行: 373 mm
取り付け可能奥行	320 mm
 内法	内法幅: 502 mm
	内法高さ: 951 mm
———————— 奥行、ヒンジ付きセンターハウジ ング	216 mm
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
ロックの数	1
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	750 N
重)	
	250 N
 基材	鋼板製
ロック	ロックの仕様: クイックハンドルおよび2点ロック
	ロックインサート: キー No. 3524 E ロックインサート
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合)
	1個

© Rittal 2025

Features

純質量	43
総質量	44
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177983328
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025