 


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2262.150

AX ウォール型キャビネット、3分割型

State: 2026/06/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2262.150 - AX ウォール型キャビネット、3分割型

3ピースタイプのAXウォール型キャビネットのデリバリーコンセプトは、複雑さを軽減し、柔軟性を高めます。AX/VXのモジュラーシステムは、このエンクロージャーを様々な用途に適応させます。3分割型構造は、アクセスを容易にします。

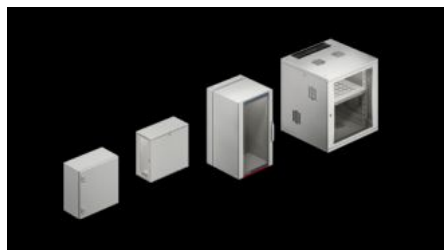

Features

| | |
|-----|---|
| 品番 | AX 2262.150 |
| 仕様 | ITウォール型ボックス |
| 材質 | ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm |
| 表面 | 静電粉体塗装 |
| 塗装色 | ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー) |
| 同梱品 | ウォール取り付け部：グラウンドプレート、密閉型、上下 ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の19インチマウンティングレール2本が付属。 デザイン透視ドア センターパーツのロック：ダブルビット 3 mm デザイン透視ドアのロック：セーフティロック 3524 E クイックハンドル、ロックインサートおよび2点ロック用 |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 高さ単位(ユニット) | 21 U |
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 1,012 mm 奥行: 573 mm |
| 取り付け可能奥行 | 520 mm |
| 内法 | 内法幅: 502 mm 内法高さ: 951 mm |
| 奥行、ヒンジ付きセンターハウジング | 416 mm |
| ウォール取り付け部の奥行 | 135 mm |
| ロックの数 | 1 |
| センターハウジング耐荷重(静荷重) | 750 N |
| 側面取り付け部の耐荷重(静荷重) | 250 N |
| 基材 | 鋼板製 |
| ロック | ロックの仕様: 2点式ロック ロックインサート: クイックハンドルおよび2点ロック |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 50 kg |
| 総質量 | 52.66 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 208.6 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 94032080 |

Features

| | |
|------------|--|
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | AX ウォール型キャビネット、3分割型、幅x高さx奥行 600x1012x573 mm、21 U、ウォール取り付け部は上下に開口部のない グランドプレート付き、クイックハンドル付き |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 |