

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2262.150

## AX ウォール型キャビネット、3分割型

State: 2025/06/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2262.150 - AX ウォール型キャビネット、3分割型

3ピースタイプのAXウォール型キャビネットのデリバリーコンセプトは、複雑さを軽減し、柔軟性を高めます。AX/VXのモジュラーシステムは、このエンクロージャーを様々な用途に適応させます。3分割型構造は、アクセスを容易にします。

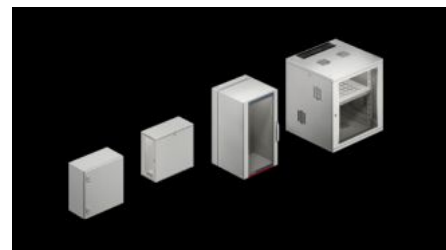

## Features

品番	AX 2262.150
仕様	ITウォール型ボックス
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー)

# Features

同梱品	ウォール取り付け部： グランドプレート、密閉型、上下 ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレーム には 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19 インチ マウンティングレール 2 本が付属。 デザイン透視ドア センターパーツのロック：ダブルビット 3 mm デザイン透視ドアのロック：セーフティロック 3524 E アース部品と固定部品付き クイックハンドル、ロックインサートおよび2点ロック用
高さ単位(ユニット)	21 U
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,012 mm 奥行: 573 mm
ロックの数	1
センターハウジング耐荷重(静荷重)	750 N
Load capacity of wall section (static)	250 N
基材	鋼板製
ロック	ロックの仕様: 2点式ロック ロックインサート: クイックハンドルおよび2点ロック
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合)
1パック	1 個
純質量	53
総質量	55
PCF/VE (Cradle to Gate)	208.6 kg CO2 eq (Cat B)

# Features

---

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177982963
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101