


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

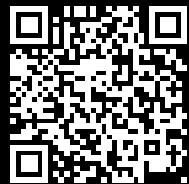

AX 2262.155

AX ウォール型キャビネット、3分割型

State: 2025/12/08 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2262.155 - AX ウォール型キャビネット、3分割型 Blue e+ フィルターラーバー付き

3ピースタイプのAXウォール型キャビネットのデリバリーコンセプトは、複雑さを軽減し、柔軟性を高めます。AX/VXのモジュラーシステムは、このエンクロージャーを様々な用途に適応させます。3分割型構造は、アクセスを容易にします。



Features

品番	AX 2262.155
仕様	IT ウォール型ボックス
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、 1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー)

Features

同梱品	ウォール取り付け部: グランドプレート、密閉型、上下 ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレーム には 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19 イン チ マウンティングレール 2 本が付属。 デザイン透視ドア デザイン透視ドアのロック: セーフティロック 3524 E センターパーツのロック: ダブルビット 3 mm 2 個の Blue e+ フィルターラバー 3238.300 を同梱 クイックハンドル、ロックインサートおよび 2 点ロック用
高さ単位(ユニット)	21 U
寸法:	幅: 600 mm 高さ: 1,012 mm 奥行: 573 mm
取り付け可能奥行	520 mm
内法	内法幅: 502 mm 内法高さ: 951 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジ ング	416 mm
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
ロックの数	1
IKコード	IK08
センターハウジング耐荷重(静荷 重)	750 N
側面取り付け部の耐荷重 (静荷重)	250 N
基材	鋼板製
ロック	ロックの仕様: クイックハンドルおよび 2 点ロック ロックインサート: キー No. 3524 E ロックインサート

Features

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合)
関税率番号	94032080
EAN	4028177994058

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------