


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

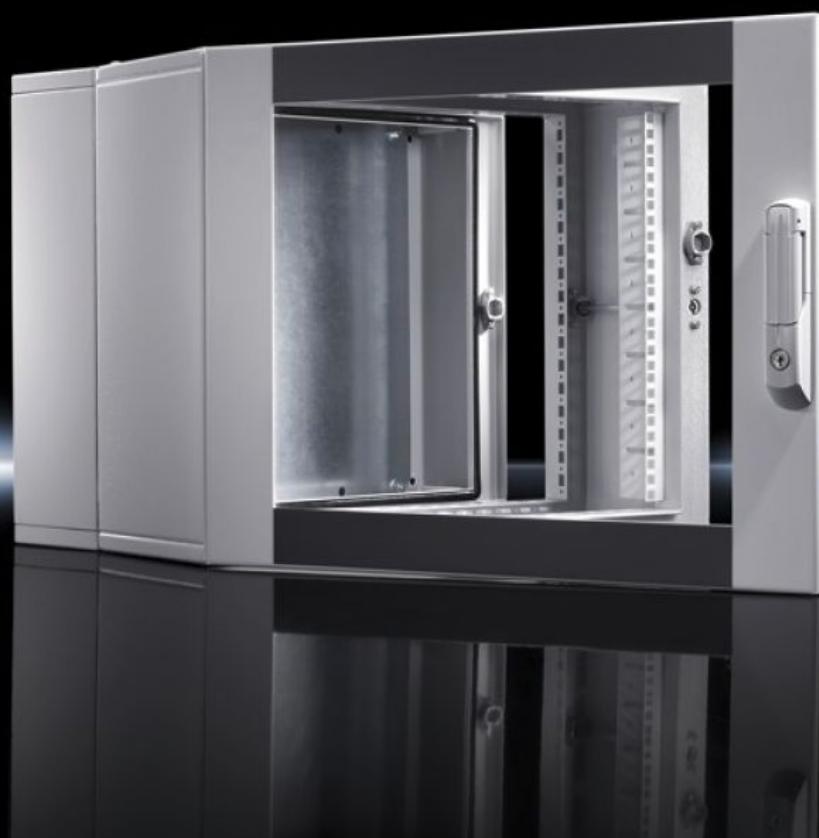

EL 2262.605

EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2026/02/08 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

EL 2262.605 - EL ウォール型ボックス、3分割型 マウンティングプレートおよび19 インチ マウンティングレール付き、固定式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります：密閉型グランドプレート、上下、マウンティングレール付き。保護等級IP 55

Features

品番	EL 2262.605
仕様	IT ウォール型ボックス マウンティングプレートおよび19 インチ マウンティングレール付き、固定式
製品説明	ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、 1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー)

Features

同梱品	ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート(上下)付き、マウンティングプレートは同梱品です。 ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19インチ マウンティングレール 2 本が付属。 デザイン透視ドア 1 ダブルビットキー No. 5 ロックインサート用のミニクイックハンドル 安全ロック 3524 E
高さ単位(ユニット)	12 U
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 612 mm 奥行: 473 mm
取り付け可能奥行	420 mm
内法	内法幅: 502 mm 内法高さ: 549 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジング	316 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	485 mm x 565 mm
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
IKコード	IK08
センターハウジング耐荷重(静荷重)	600 N
基材	鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
1パック	1 個

Features

純質量	37.05
総質量	39
関税率番号	94032080
EAN	4028177324404
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECCLASS 8.0	27180208

Approvals

Approvals	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	---