
 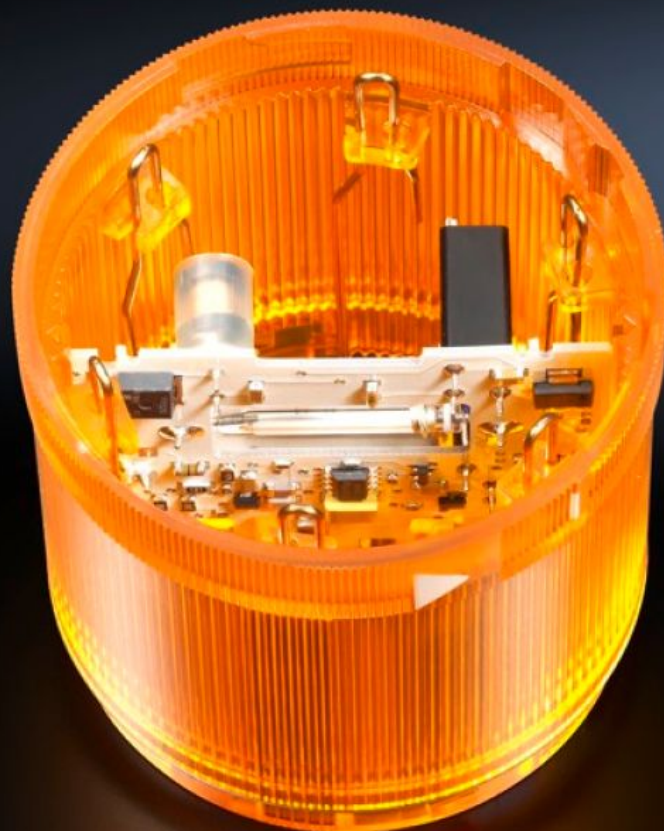


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2371.020

ストロソ点滅型ライト

State: 2026/04/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2371.020 - ストロソ点滅型ライト シグナルピラー用、 モジュール式

最適化したプリズム技術により、信号を360°放射します。同一電圧で可能な段数：5要素。

Features

品番	SG 2371.020
仕様	ストロソ点滅型ライト
製品説明	最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出します。段階照射が可能な数 = 同じ電圧仕様のコンポーネント5個。
メリット	連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。 様々な色と電圧をご用意しています。 点滅用エレメントおよびフラッシュ用エレメントは電球も含み、直接取り付け可能
機能方法	接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー キャップ：透明ポリカーボネート
塗装色	黄
直径	70 mm
定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ	2500 V AC
定格絶縁電圧	250 V AC
定格電流 最大	125 mA
寸法：	高さ: 56 mm

Features

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54 (上部にカバーまたは音響コンポーネントが装着されている場合)
定格電圧	24 V (DC)
1パック	1 個
純質量	0.09 kg
総質量	0.098 kg
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
製品説明	SG Flashing light component, for signal pillar, modular, 24 V DC, 125 mA, amber

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------