


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

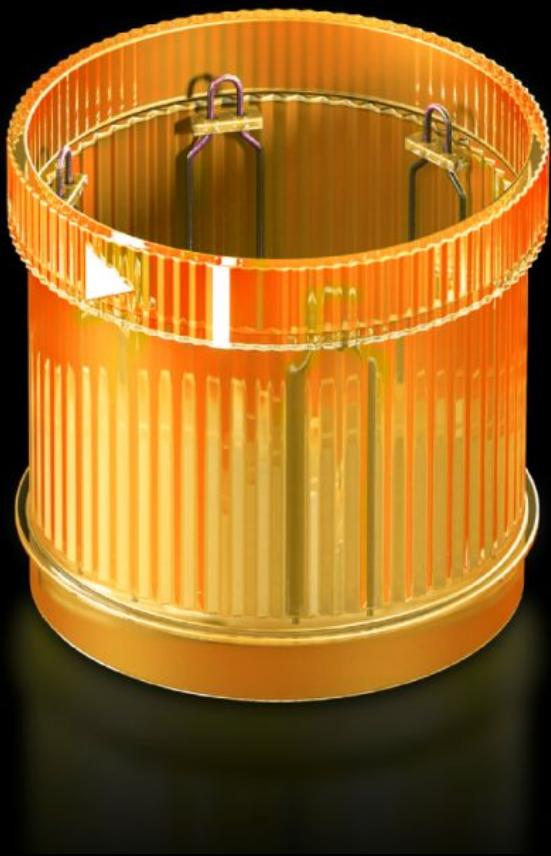

SG 2371.021

ストロボ点滅型ライト

State: 2026/01/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2371.021 - ストロソ点滅型ライト シグナルピラー用、 モジュール式

最適化されたプリズム技術により、360° に光シグナルを送出

Features

品番	SG 2371.021
仕様	ストロソ点滅型ライト
メリット	<p>連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。</p> <p>最適化されたプリズム技術により、360° に光シグナルを送出</p> <p>同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。</p> <p>様々な色と電圧をご用意しています。</p>
機能方法	接続部品、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー キャップ：透明ポリカーボネート
塗装色	黄
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65 (上部にカバーまたは音響エレメントが装着されている場合)
定格電圧	24 V (DC)
1パック	1 個
純質量	0.07
総質量	0.085
関税率番号	85311095
EAN	4028177953703
ETIM 9	EC000232

Features

ETIM 8 EC000232

ECLASS 8.0 27371220

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)

Explanations CE適合宣言書