
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



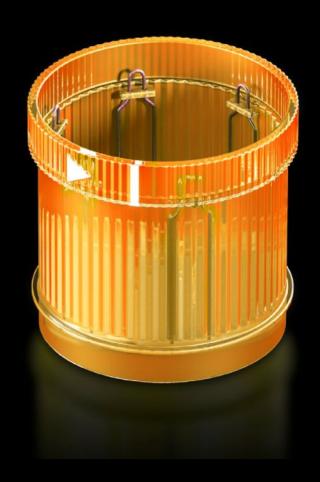

# SG 2371.021 ストロソ点滅型ライト

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



# SG 2371.021 - ストロソ点滅型ライト シグナルピラー用、 モジュール式

最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出

#### **Features**

品番	SG 2371.021
仕様	ストロソ点滅型ライト
メリット	連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。 最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。 様々な色と電圧をご用意しています。
機能方法	接続部品、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を 使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー キャップ:透明ポリカーボネート
塗装色	黄
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65 (上部にカバーまたは音響エレメントが装 着されている場合)
定格電圧	24 V (DC)
1パック	1個
純質量	0.07
総質量	0.085
関税率番号	85311095
EAN	4028177953703
ETIM 9	EC000232

© Rittal 2025

### **Features**

ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

## **Approvals**

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 3