


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

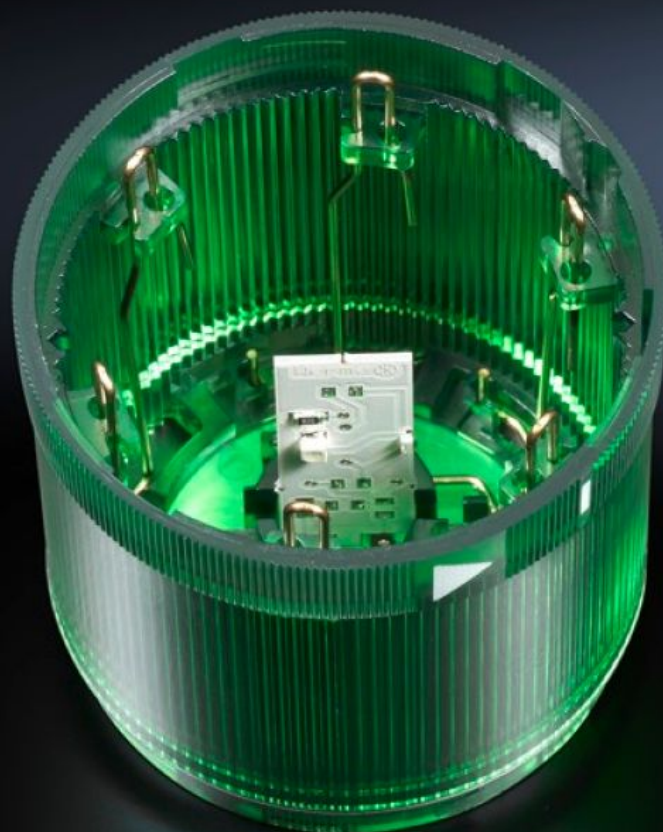

## SG 2372.010

## LED 点灯型ライト

State: 2026/04/11 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.010 - LED 点灯型ライト シグナルピラー用、モジュール式

最適化したプリズム技術により、信号を360°放射します。同一電圧で可能な段数：5要素。

## Features

品番	SG 2372.010
仕様	LED 点灯型ライト
製品説明	最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出します。段階照射が可能な数 = 同じ電圧仕様のコンポーネント5個。
メリット	連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。 様々な色と電圧をご用意しています。
機能方法	接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー キャップ：透明ポリカーボネート
塗装色	緑
直径	70 mm
定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ	2500 V AC
定格絶縁電圧	250 V AC
定格電流 最大	25 mA
寸法：	高さ: 56 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54 (上部にカバーまたは音響コンポーネントが装着されている場合)

# Features

---

定格電圧	24 V (AC/DC)
1パック	1 個
純質量	0.08 kg
総質量	0.088 kg
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
製品説明	SG LED steady light component, for signal pillar, modular, 24 V AC/DC, 25 mA, green

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------