


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

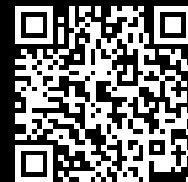

SG 2376.010

音響エレメント

State: 2026/04/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.010 - 音響エレメント シグナルピラー用、モジュール式

警告や故障を知らせます。

Features

品番	SG 2376.010
仕様	音量と8種類のトーンが調節可能、100 dB、最大 25 mA
製品説明	警告メッセージや故障メッセージの発報を知らせます。
メリット	連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
用途	光学コンポーネントの最上部に取り付けるか、接続コンポーネントに直接取り付けます。
機能方法	接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー
塗装色	黒
定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ	2500 V AC
定格絶縁電圧	250 V AC
定格電圧	24 V (AC/DC)
1パック	1 個
純質量	0.1 kg
総質量	0.115 kg
関税率番号	85311095

Features

ECLASS 8.0

27371237

製品説明

SG Acoustic component, for signal pillar, modular, 24 V AC/DC,
100 dB, max. 25 mA

Approvals

Approvals

UR