


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

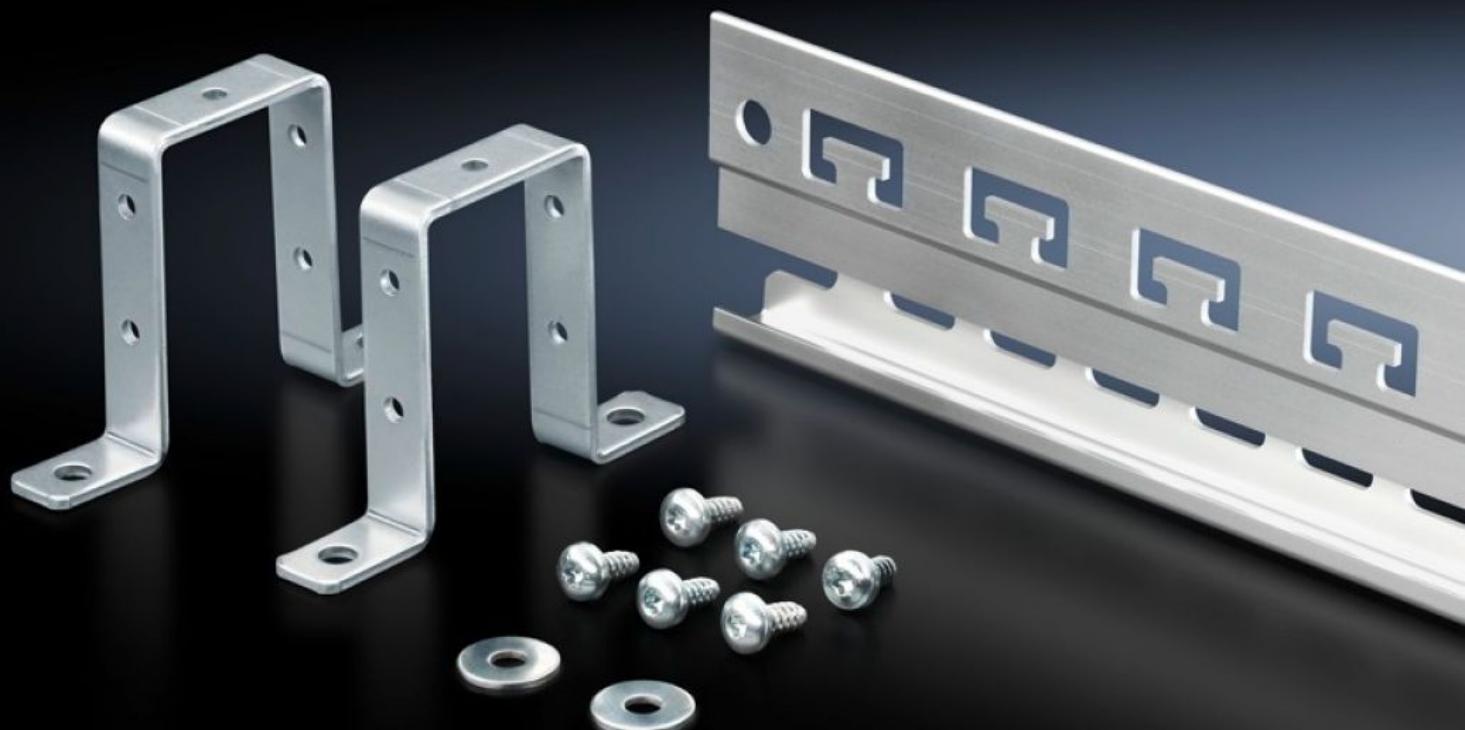

## SZ 2388.050

## レール

State: 2026/01/30 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2388.050 - レール EMC シールドブラケットおよびストレインリリーフ用

引き込まれたケーブルのひずみ緩和およびEMCシールドに使用するコンビネーションレールです。

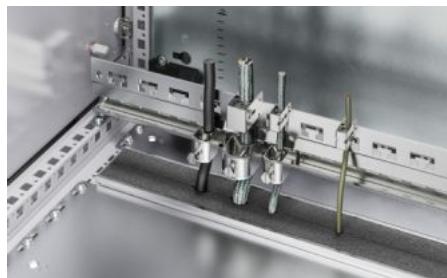

## Features

品番	SZ 2388.050
仕様	ケーブルクランプを取り付けるためのCプロファイルレール ケーブルタイを使用してのケーブルクランプ用ハンマー・ヘッド形 カットアウト(40 mmピッチ)
製品説明	引き込まれたケーブルのひずみ緩和およびEMCシールドに使用する コンビネーションレールです。
メリット	さらに追加で接続する場合は、既存の穴(Ø9 mm)を通してレールの 左または右から行います。 工具を使用せずに、EMCシールドブラケットを取り付けられるよ うになっています。
材質	アルミニウム押出成形プロファイル
表面	クロムフリー 不動態化
同梱品	レール1本 固定ブラケット2個 取り付け部品を含む
長さ	953 mm

# Features

---

取り付け方法	の水平/垂直フレームに 固定ブラケットを使わずに、マウンティングプレート上に取り付け 可能。
適用	エンクロージャータイプ: VX TS 幅: = 1,000 mm
1パック	1 個
純質量	0.76
総質量	0.84
関税率番号	76042990
EAN	4028177698932
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

---