### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SZ 2388.125 レール


State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



# SZ 2388.125 - レール EMC シールドブラケットおよびストレインリリーフ用

引き込まれたケーブルのひずみ緩和およびEMCシールドに使用するコンビネーションレールです。



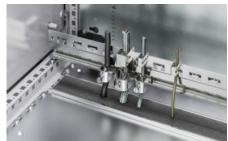

#### **Features**

品番	SZ 2388.125
仕様	ケーブルクランプを取り付けるためのCプロファイルレール ケーブルタイを使用してのケーブルクランプ用ハンマーヘッド形 カットアウト(40 mmピッチ)
製品説明	引き込まれたケーブルのひずみ緩和およびEMCシールドに使用する コンビネーションレールです。
メリット	さらに追加で接続する場合は、既存の穴(Ø9 mm)を通してレールの 左または右から行います。 工具を使用せずに、EMC シールドブラケットを取り付けられるよ うになっています。
材質	アルミニウム押出成形プロファイル
表面	クロムフリー 不動態化
同梱品	レール1本 固定ブラケット2個 取り付け部品を含む
長さ	1,153 mm

© Rittal 2025

### **Features**

取り付け方法	の水平/垂直フレームに 固定ブラケットを使わずに、マウンティングプレート上に取り付け 可能。
適用	エンクロージャータイプ: VX TS 幅: = 1,200 mm
1パック	1個
純質量	0.8
総質量	0.9
関税率番号	76042990
EAN	4028177698949
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025