

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.000

HD ケーブルグランド

State: 2026/05/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - HD ケーブルグランド

HD ケーブルグランド、IP 68 (5 パール、30 分)

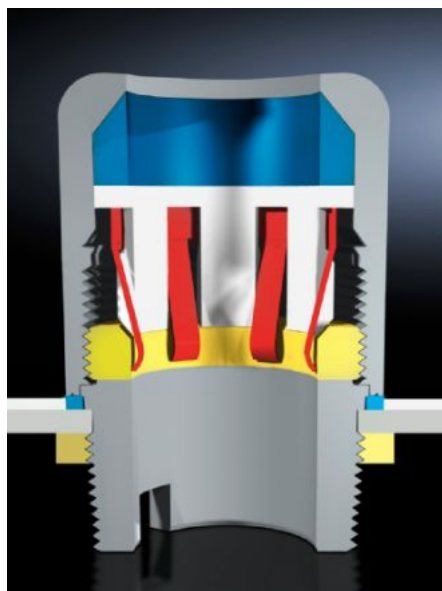

Features

品番	HD 2410.000
仕様	標準仕様
メリット	全体的に滑らか、かつ密閉された表面により、有害な微生物が溜まるのを効果的に予防します。 従来のケーブルグランドと比べて清掃が簡単なので、洗浄に要する費用も節約できます。
用途	食品・嗜好品の製造および加工現場 クリーンルーム（製薬産業など） バイオテクノロジー産業 化学産業
材質	ナット：ステンレス 1.4305 (AISI 303) 製 パッキン：FDA 21 CFR 177.2600 に適合
寸法：	ねじ: M12 x 1.5

Features

適用ケーブルØ	3 - 6.5 mm
動作温度範囲	-20 °C...100 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68 (5気圧30分)
1パック	5 個
純質量	0.115 kg
総質量	0.123 kg
関税率番号	73181900
ECLASS 8.0	27149109
製品説明	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M12x1,5, for cables Ø 3-6.5 mm, Standard version

Approvals

Explanations	製造者宣言書
--------------	--------