

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.001

HD ケーブルグランド

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.001 - HD ケーブルグランド

より小型に、そしてロックナットは同梱品に含まれています。

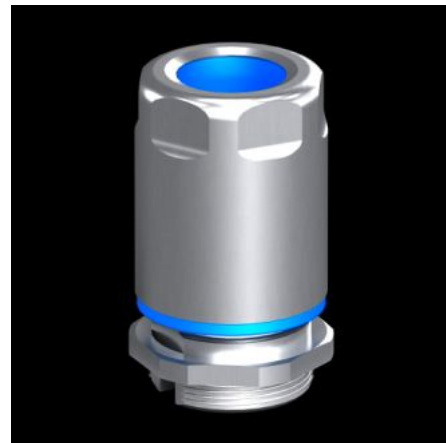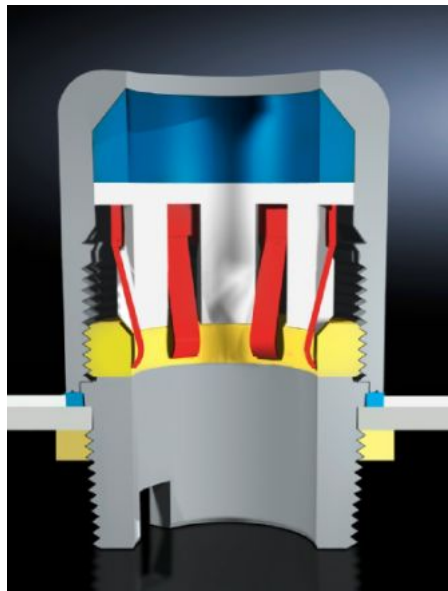

Features

品番	HD 2410.001
仕様	標準仕様
メリット	全体的に滑らか、かつ密閉された表面により、有害な微生物が溜まるのを効果的に予防します。 従来のケーブルグランドと比べて清掃が簡単なので、洗浄に要する費用も節約できます。
用途	食品・嗜好品の製造および加工現場 クリーンルーム（製薬産業など） バイオテクノロジー産業 化学産業
材質	ナット：ステンレス 1.4305 (AISI 303) 製 シール材：EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム)、FDA 21 CFR 177.2600 に適合
同梱品	ロックナットを含む

Features

寸法：	ねじ: M12 x 1.5
適用ケーブルØ	3 - 6.5 mm
動作温度範囲	-20 °C...100 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP69 / IPX8 (5気圧30分)
1パック	5 個
純質量	0.095 kg
総質量	0.134 kg
関税率番号	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
製品説明	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M12x1,5, for cables Ø 3-6.5 mm, Standard version

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
-----------	-------------------------------