

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.021

## HD ケーブルグランド

State: 2026/05/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.021 - HD ケーブルグランド

より小型に、そしてロックナットは同梱品に含まれています。

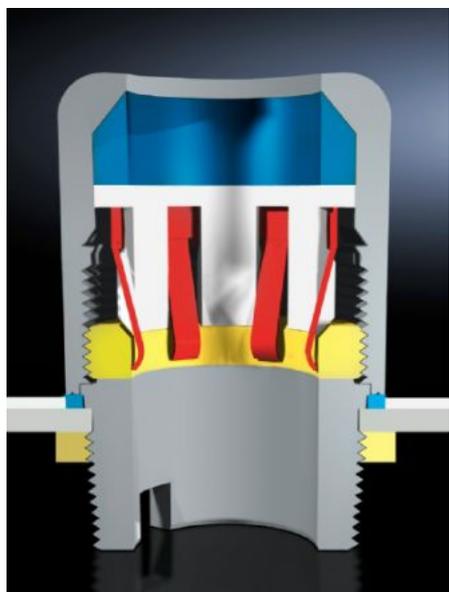

## Features

品番	HD 2410.021
仕様	標準仕様
メリット	全体的に滑らか、かつ密閉された表面により、有害な微生物が溜まるのを効果的に予防します。 従来のケーブルグランドと比べて清掃が簡単なので、洗浄に要する費用も節約できます。
用途	食品・嗜好品の製造および加工現場 クリーンルーム（製薬産業など） バイオテクノロジー産業 化学産業
材質	ナット：ステンレス 1.4305 (AISI 303) 製 シール材：EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム)、FDA 21 CFR 177.2600 に適合
同梱品	ロックナットを含む

# Features

寸法：	ねじ: M20 x 1.5
適用ケーブルØ	6 - 12 mm
動作温度範囲	-20 °C...100 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP69 / IPX8 (5気圧30分)
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K タイプ 13
1パック	5 個
純質量	0.33 kg
総質量	0.333 kg
関税率番号	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
製品説明	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M20x1,5, for cables Ø 6-12 mm, Standard version

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
-----------	---------------------------