

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.031

## HD ケーブルグランド

State: 2026/04/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.031 - HD ケーブルグランド

より小型に、そしてロックナットは同梱品に含まれています。

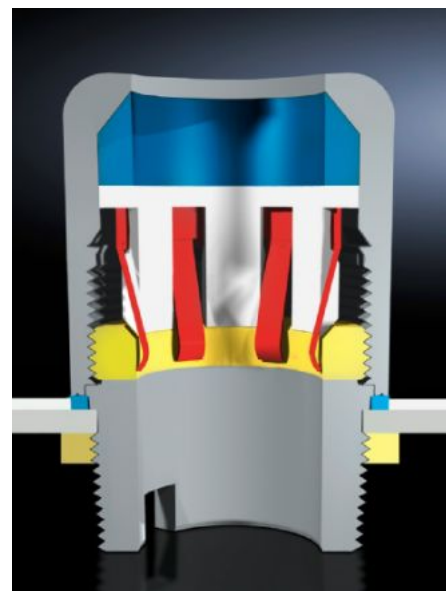

## Features

|      |   |
|------|---|
| 品番   | HD 2410.031   |
| 仕様   | 標準仕様  |
| メリット | 全体的に滑らか、かつ密閉された表面により、有害な微生物が溜まるのを効果的に予防します。<br>従来のケーブルグランドと比べて清掃が簡単なので、洗浄に要する費用も節約できます。 |
| 用途   | 食品・嗜好品の製造および加工現場<br>クリーンルーム（製薬産業など）<br>バイオテクノロジー産業<br>化学産業                              |
| 材質   | ナット：ステンレス 1.4305 (AISI 303) 製<br>シール材：EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム)、FDA 21 CFR 177.2600 に適合     |
| 同梱品  | ロックナットを含む   |

# Features

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 寸法：                     | ねじ: M25 x 1.5  |
| 適用ケーブルØ                 | 12 - 17 mm   |
| 動作温度範囲                  | -20 °C...100 °C  |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP69 / IPX8 (5気圧30分)   |
| 型式等級、UL 50E に準拠         | タイプ 1<br>Type 2<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 12K<br>タイプ 13                          |
| 1パック                    | 5 個  |
| 純質量                     | 0.545 kg   |
| 総質量                     | 0.548 kg   |
| 関税率番号                   | 73072980   |
| ETIM 9                  | EC000441   |
| ETIM 8                  | EC000441   |
| ECLASS 8.0              | 27149109   |
| 製品説明                    | HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M25x1,5, for cables Ø 12-17 mm, Standard version |

# Approvals

---

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
|-----------|---------------------------|