

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.121

HD ケーブルグランド

State: 2025/10/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.121 - HD ケーブルグランド

より小型に、そしてロックナットは同梱品に含まれています。

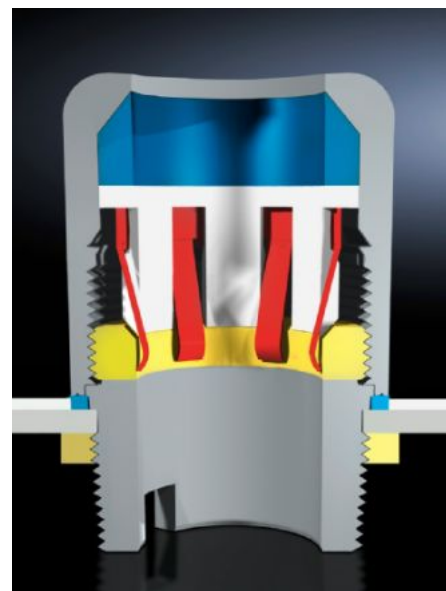

Features

| | |
|------|---|
| 品番 | HD 2410.121 |
| 仕様 | EMC |
| メリット | 全体的に滑らか、かつ密閉された表面により、有害な微生物が溜まるのを効果的に予防します。 従来のケーブルグランドと比べて清掃が簡単なので、洗浄に要する費用も節約できます。 |
| 用途 | 食品・嗜好品の製造および加工現場 クリーンルーム（製薬産業など） バイオテクノロジー産業 化学産業 |
| 材質 | ナット：ステンレス 1.4305 (AISI 303) 製 シール材：EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム)、FDA 21 CFR 177.2600 に適合 |
| 同梱品 | ロックナットを含む |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 寸法： | ねじ: M20 x 1.5 |
| 適用ケーブル径 | 6 - 12 mm |
| 動作温度範囲 | -20 °C...100 °C |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP69 / IPX8 (5気圧30分) |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K タイプ 13 |
| 1パック | 5 個 |
| 純質量 | 0.3 |
| 関税率番号 | 73072980 |
| EAN | 4028177928657 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

Approvals

| | |
|-----------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) VDE |
|-----------|---------------------------|