Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





HD 2410.131 HD ケーブルグランド

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)




HD 2410.131 - HD ケーブルグランド

より小型に、そしてロックナットは同梱品に含まれています。





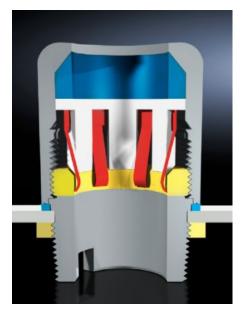

Features

品番	HD 2410.131
仕様	EMC
メリット	全体的に滑らか、かつ密閉された表面により、有害な微生物が溜まるのを効果的に予防します。 従来のケーブルグランドと比べて清掃が簡単なので、洗浄に要する 費用も節約できます。
用途	食品・嗜好品の製造および加工現場 クリーンルーム(製薬産業など) バイオテクノロジー産業 化学産業
材質	ナット:ステンレス 1.4305 (AISI 303) 製 シール材:EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム)、FDA 21 CFR 177.2600 に適合
同梱品	ロックナットを含む

© Rittal 2025 2

Features

寸法:	ねじ: M25 x 1.5
適用ケーブルØ	12 - 17 mm
動作温度範囲	-20 °C100 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP69 / IPX8 (5気圧30分)
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 2
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 12K
	タイプ 13
1パック	5個
純質量	0.54
総質量	0.581
関税率番号	73072980
EAN	4028177928664
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)	
Approvats	OL · C OL (listed)	
	VDE	

© Rittal 2025