


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

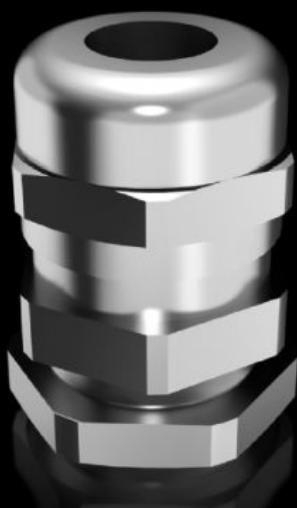

SZ 2411.801

真鍮製ケーブルランド

State: 2026/01/14 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2411.801 - 真鍮製ケーブルランド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

Features

品番	SZ 2411.801
メリット	ケーブルランドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。 締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード
材質	黄銅 パッキン：CR/NBR
表面	ニッケルめっき
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68 (5気圧30分)
寸法：	高さ: 22 mm
ねじ	M12 x 1.5
ねじ長さ	6 mm
最小ケーブル径	3 mm
最大ケーブル径 mm	6.5 mm
動作温度範囲	-40 °C...100 °C
torque	5.5 Nm
スパナ幅	14 mm
寸法：	ねじ: M12 x 1.5 ねじ長さ: 6 mm
型式等級、UL 50E に準拠	Type 4X

Features

1パック	15 個
純質量	0.195
総質量	0.222
関税率番号	74198090
EAN	4028177809994
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
	VDE
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書