
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



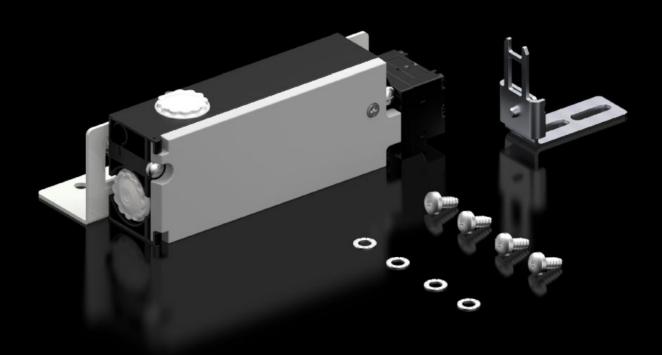

SZ 2419.000 電磁インターロック

State: 2025/11/04 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SZ 2419.000 - 電磁インターロック

通電時、エンクロージャーのドアが開閉できないように内側からドアをロックします。

#### **Features**

品番	SZ 2419.000
製品説明	通電時、エンクロージャーのドアが開閉できないように内側からド アをロックします。
機能方法	メインスイッチがONの状態時のドア閉鎖。
	ドアが閉じている時のみ通電できるドアスイッチ機能。
	インターロック確認用モニター機能も装備できます。,
同梱品	電磁ロック
	インターロックブラケット
	アングルブラケット
	固定部品
取り付けについてのご注意	2枚ドアエンクロージャー場合、サブドアの閉鎖を信号として取る
	ために、ドアスイッチが必要になります。
適用	エンクロージャータイプ: VX
	エンクロージャータイプ: VX SE
	エンクロージャータイプ: TS
	エンクロージャータイプ: AX
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 8 VA
	60 Hz の場合: 8 VA
定格電圧	120 V
定格絶縁電圧	400 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ	4000 V AC
対フェーズ	

© Rittal 2025 2

### **Features**

1パック	1個
純質量	0.7
総質量	0.819
関税率番号	85365080
EAN	4028177022713
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

# **Approvals**

Approvals	CSA UL
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025