
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



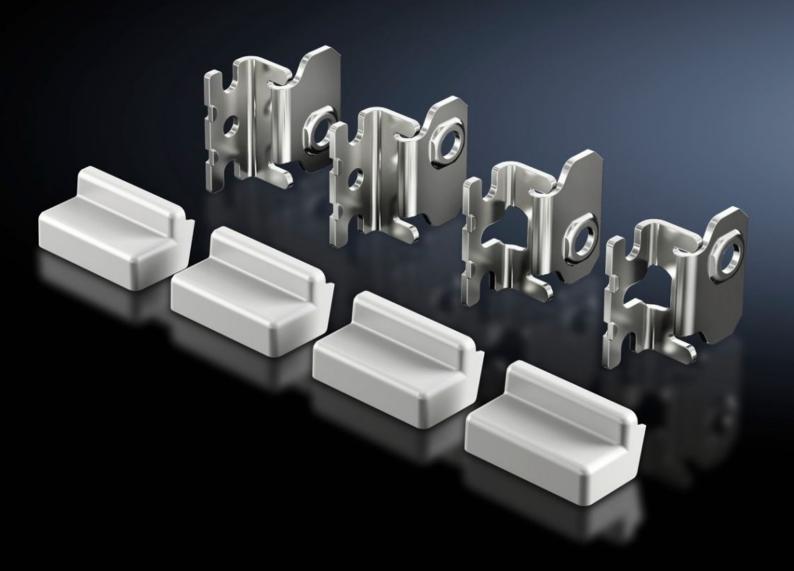

SZ 2433.010 ウォールブラケット

State: 2025/11/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2433.010 - ウォールブラケット AX ステンレス製、KX ステンレス製用

AX および KX ステンレス製ハウジングの固定に使用します。

Features

	C7 2422 010
品番 ————————————————————————————————————	SZ 2433.010
製品説明	AX および KX ステンレス製ハウジングの固定に使用します。
メリット	事前に壁にねじ込んであるねじにウォールブラケットを掛けるだけ
	です
	異なる取り付け位置は、現地の実状に合う最適な壁面固定を可能に します
	必要であれば、ホルダーにお洒落なカバーキャップをかぶせること
	もできます。
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
同梱品	ウォールブラケット
	カバーキャップ
	取り付け部品を含む
壁面からの距離	20 mm
注記:	ステンレス製ハウジングの場合、保護等級および衛生上の理由から
	ウォールブラケット用の取り付け穴が設けてありません。
適用	エンクロージャータイプ: AX ステンレス製
	KX ステンレス製

© Rittal 2025

Features

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
1パック	4個
純質量	0.4
総質量	0.42
関税率番号	83025000
EAN	4028177938144
E-Number Sweden	E3465272
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Approvals

Approvals UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025