


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

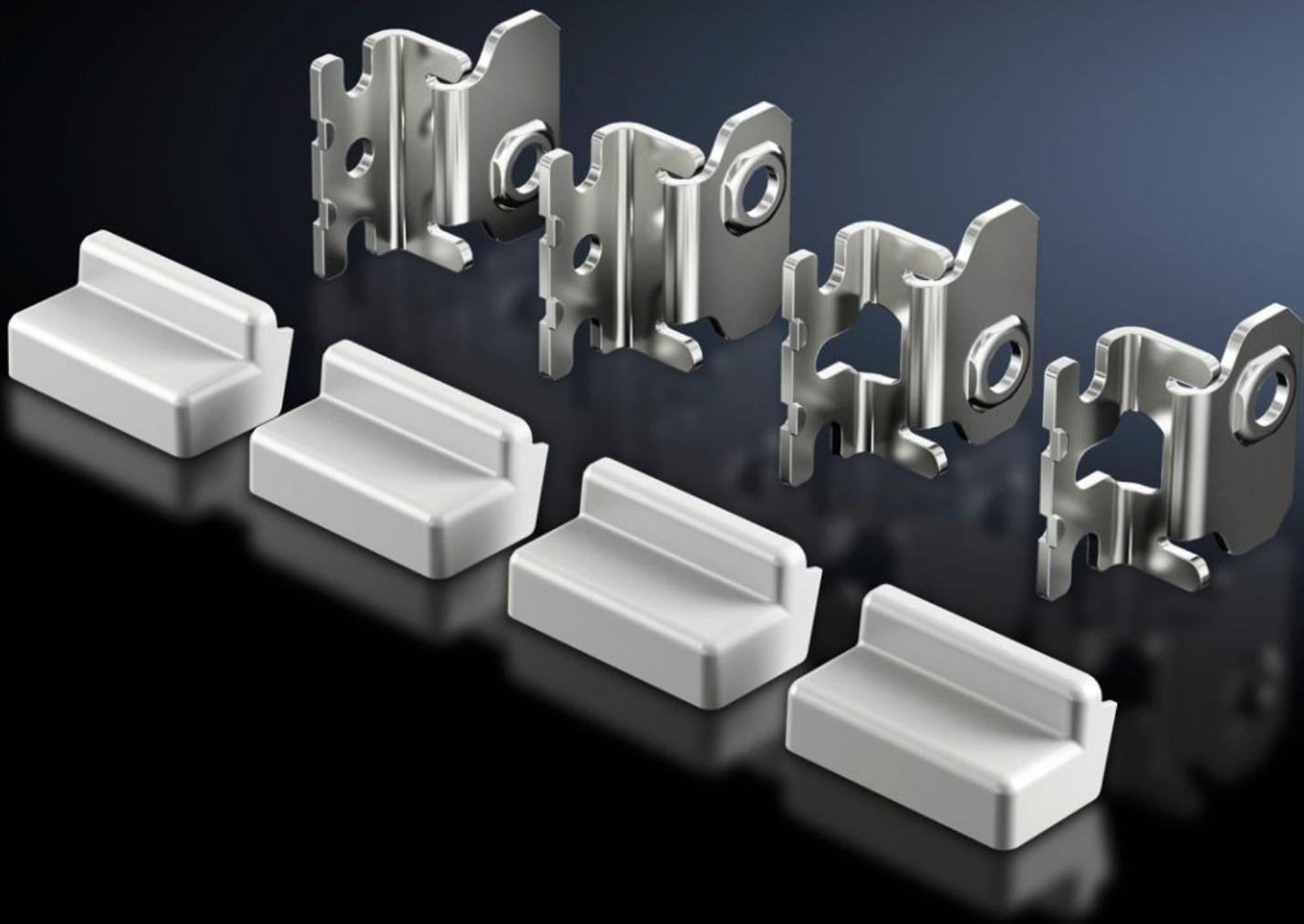

SZ 2433.010 ウォールブラケット

State: 2026/01/31 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2433.010 - ウォールブラケット AX ステンレス製、KX ステンレス製用

AX および KX ステンレス製ハウジングの固定に使用します。

Features

品番	SZ 2433.010
製品説明	AX および KX ステンレス製ハウジングの固定に使用します。
メリット	<p>事前に壁にねじ込んであるねじにウォールブラケットを掛けるだけです</p> <p>異なる取り付け位置は、現地の実状に合う最適な壁面固定を可能にします</p> <p>必要であれば、ホルダーにお洒落なカバーキャップをかぶせることもできます。</p>
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
同梱品	ウォールブラケット カバーキャップ 取り付け部品を含む
壁面からの距離	20 mm
注記：	ステンレス製ハウジングの場合、保護等級および衛生上の理由からウォールブラケット用の取り付け穴が設けてありません。
適用	エンクロージャータイプ: AX ステンレス製 KX ステンレス製

Features

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
1パック	4 個
純質量	0.4
総質量	0.42
関税率番号	83025000
EAN	4028177938144
E-Number Sweden	E3465272
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------