


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

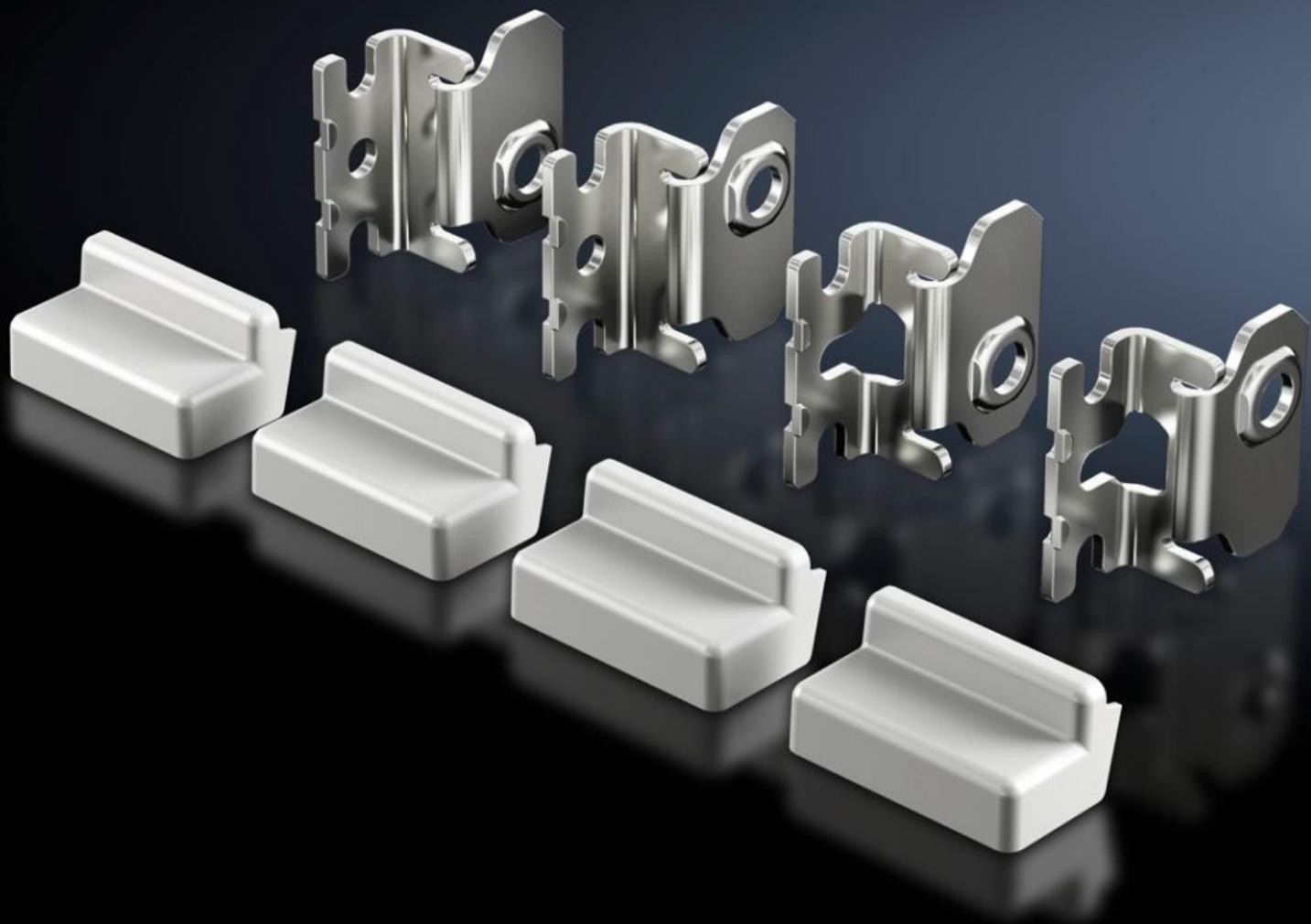

SZ 2433.510 ウォールブラケット

State: 2026/01/23 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2433.510 - ウォールブラケット AX ステンレス製、KX ステンレス製用

AX および KX ステンレス製ハウジングの固定に使用します。

Features

品番	SZ 2433.510
製品説明	AX および KX ステンレス製ハウジングの固定に使用します。
メリット	<p>事前に壁にねじ込んであるねじにウォールブラケットを掛けるだけです</p> <p>異なる取り付け位置は、現地の実状に合う最適な壁面固定を可能にします</p> <p>必要であれば、ホルダーにお洒落なカバーキャップをかぶせることもできます。</p>
材質	ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
同梱品	ウォールブラケット カバーキャップ 取り付け部品を含む
壁面からの距離	20 mm
注記：	ステンレス製ハウジングの場合、保護等級および衛生上の理由からウォールブラケット用の取り付け穴が設けてありません。
適用	エンクロージャータイプ: AX ステンレス製 KX ステンレス製

Features

型式等級、UL 50E に準拠

タイプ1

Type 3R

Type 4

Type 4X

Type 12

1パック

4 個

純質量

0.4

総質量

0.428

関税率番号

83025000

EAN

4028177938151

E-Number Sweden

E3465273

ETIM 9

EC002625

ETIM 8

EC002625

ECLASS 8.0

27189234

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA