
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



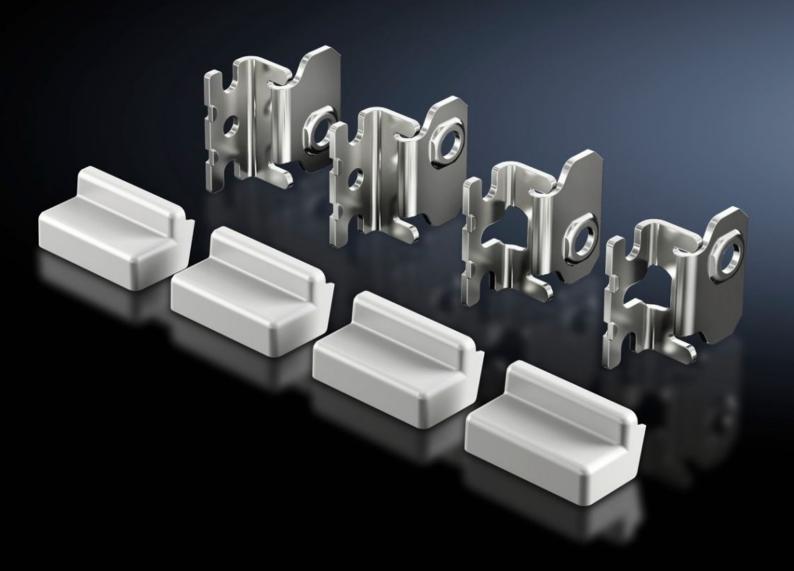

# SZ 2433.510 ウォールブラケット

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



# SZ 2433.510 - ウォールブラケット AX ステンレス製、KX ステンレス製用

AX および KX ステンレス製ハウジングの固定に使用します。

#### **Features**

品番	SZ 2433.510
製品説明	AX および KX ステンレス製ハウジングの固定に使用します。
メリット	事前に壁にねじ込んであるねじにウォールブラケットを掛けるだけ です
	異なる取り付け位置は、現地の実状に合う最適な壁面固定を可能に します
	必要であれば、ホルダーにお洒落なカバーキャップをかぶせること もできます。
材質	ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
同梱品	ウォールブラケット カバーキャップ 取り付け部品を含む
壁面からの距離	20 mm
注記:	ステンレス製ハウジングの場合、保護等級および衛生上の理由から ウォールブラケット用の取り付け穴が設けてありません。
適用	エンクロージャータイプ: AX ステンレス製 KX ステンレス製

© Rittal 2025

### Features

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
1パック	4 個
純質量	0.4
総質量	0.428
関税率番号	83025000
EAN	4028177938151
E-Number Sweden	E3465273
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# **Approvals**

Approvals UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025