

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.710 コンセントボックス

State: 2026/04/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.710 - コンセントボックス LEDシステム照明用

LED システム照明灯とセットで使用すれば、コンセントボックスは、国際的な使用に対応できる柔軟性を有するモジュラーシステムになるでしょう。

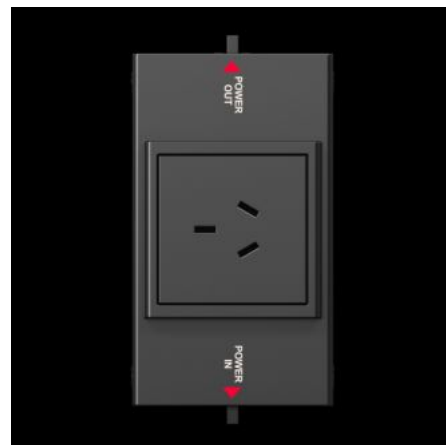

## Features

品番	SZ 2500.710
製品説明	LED システム照明灯とセットで使用すれば、コンセントボックスは、国際的な使用に対応できる柔軟性を有するモジュラーシステムになるでしょう。
メリット	LED システム照明灯と同じ接続アクセサリ LED システム照明灯とカスケード接続が可能 エンクロージャー内全体およびドアフレームに柔軟に設置可能 コンセントボックスの平面への人間工学を考慮したポジショニング 単純な接続技術と LED システム照明灯の電気回路への統合により、配線作業が追加されません
材質	プラスチック
塗装色	RAL 7016
同梱品	取り付け部品を含む
可能な連結	給電、極数 3 直接配線 (渡り配線)、極数 3

# Features

---

注記：	アプリケーションによって、直列配線 (渡り配線) あるいは給電 (3線) が必要になります
寸法：	幅: 163 mm 高さ: 68 mm 奥行: 43.5 mm
動作温度範囲	-20 °C...55 °C
ソケット	D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
定格電圧	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
1パック	1 個
純質量	0.26 kg
総質量	0.28 kg
関税率番号	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
製品説明	Socket box for LED system light, with socket for Germany, with earthing-pin (type F, CEE 7/3)

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 PCF-declaration
--------------	----------------------------