


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

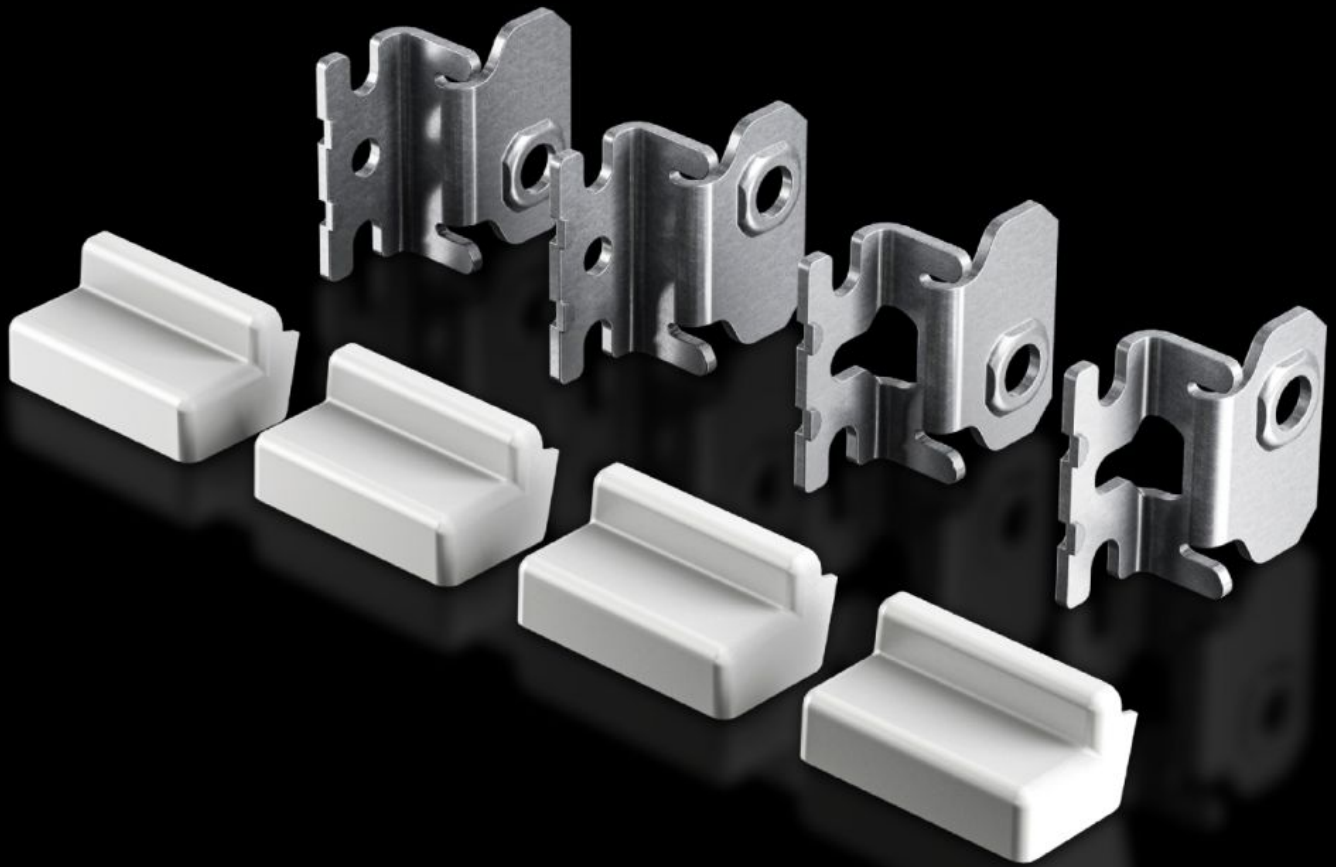

**AX 2508.020**

**ウォールブラケット**

State: 2026/01/18 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2508.020 - ウォールブラケット AX 鋼板製、KX 鋼板製、AX IT、EL 用

設置場所が狭い所においても、ウォール型キャビネットの快適なワンマン設置作業に最適。

## Features

品番	AX 2508.020
製品説明	設置場所が狭い所においても、ウォール型キャビネットの快適なワンマン設置作業に最適。
メリット	<p>ハウジングのバーリング加工された穴に、セルフタッピングねじを使用して、後ろから直接ねじ込みます</p> <p>事前に壁にねじ込んであるねじにウォールブラケットを掛けるだけです</p> <p>異なる取り付け位置は、現地の実状に合う最適な壁面固定を可能にします</p> <p>セルフタッピングねじの代わりに、ホルダーをねじとナットで内側から固定することもできます。</p> <p>動的アプリケーションにおいて、ナットで追加固定したい場合に使用します</p>
材質	鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品	ウォールブラケット カバーキャップ 取り付け部品を含む
壁面からの距離	20 mm

# Features

---

適用	エンクロージャータイプ: AX 鋼板製 KX 鋼板製 AX IT EL AX ウォール型キャビネット、3分割型
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 12
1パック	4 個
純質量	0.44
総質量	0.44
PCF/VE (Cradle to Gate)	1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	83025000
EAN	4028177938281
E-Number Sweden	E3465271
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# Approvals

---

# Approvals

---

Approvals

DNV-GL

UL + C-UL - FTFA