


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

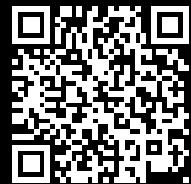

SZ 2561.100

金属製グランドプレート

State: 2026/02/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

SZ 2561.100 - 金属製グランドプレート メートル法打ち抜き穴付き

ケーブルのネジ止め用の穴は、単純にドライバーで開けてください。通常の位置で下に取り付ける場合の保護等級はIP 66です。

Features

品番	SZ 2561.100
製品説明	穴はスクリュードライバーで簡単に打ち割ることができます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
注記：	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数	9 x M20 4 x M25 2 x M32
寸法：	幅: 330 mm 奥行: 90 mm
適用	エンクロージャータイプ: AE
グランドプレート	サイズ: 3
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66 (標準的な設置位置の場合、下側)
Number knockouts	9 4 2

Features

Metric diameter	M20 M25 M32
1パック	1 個
純質量	0.31
総質量	0.356
関税率番号	73079100
EAN	4028177390850
E-Number Sweden	E3404795
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421